

EA122VH-11(エア式プロワー&バキュームクリーナー)取扱説明書

Ver 1.1

この度は、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

製品を安全にご使用頂く為にも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

◆仕様

- 使用圧力…0.63～0.8MPa
- 使用エアホース内径…8mm
- エアー消費量…250l/min
- 吸入口…Rc(PT)1/4"(プラグ付)
- ホース長…290～820mm (伸縮式フレキシブルホース)

- サイズ(W×D×H)…147.3×41.8×162.5mm
- 重量(アクセサリー含む)…700g
- 使用コンプレッサー…2.2kw以上
- ダストバッグ接続口の口径…30mm

☆本体のスイッチでプロワーとバキュームの切替えが出来ます。

◆セット明細



◆注意 本体とダストバッグを装着するときは、必ず、止めバンドでしっかりと固定してください。

■エアー…コンプレッサーや配管内のゴミ、水分を除去する為、エアーフィルター等を取り付けて下さい。

ゴミが内部に入ると故障の原因になり、水分が入るとサビの原因になります。

■溜まったゴミは適時ダストバッグから取り出し、廃棄して下さい。

● 操作方法

トリガーを押すと稼動し、離すと停止します。

● プロワーとバキュームの切り替え方法


レギュレーターノブを押すことでプロワーかバキュームに切り替えることができます。



●メンテナンス

- ・使用後は、水分や汚れを拭き取り乾燥させてから吸入口より注油して下さい。
- ・使用しない時はエアーホースから取り外して下さい。

●取り付け例

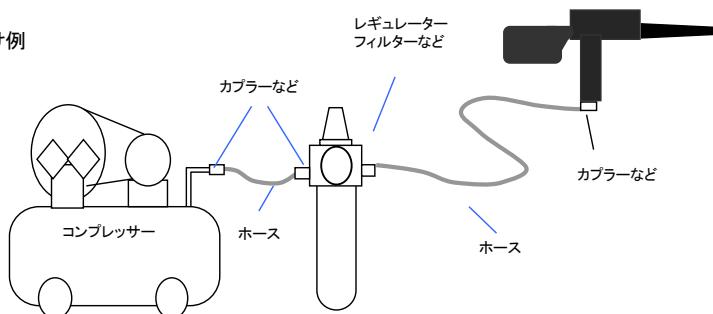

警告


- ・絶縁されていませんので電源に接触しないように注意して作業して下さい。
- ・火災・爆発要因のある環境下では、ツールは使用しないで下さい。
- ・ホースをつけたままエアーツールを移動させないで下さい。
また圧力のかかったホースには注意して下さい。



安全上の注意

事故、けがを未然に防ぐため、ご使用前に必ずお読み頂き、ご理解の上、注意事項を厳守してください。
説明された用途以外の使用は嚴禁です。

- ・作業場の照明は充分明るくしてください。
- ・作業場には子供を近づけないでください。
- ・無理な使い方はしないでください。作業にあつたエアーツールを使用してください。
- ・作業時は作業に適した服装をしてください。だぶついた作業服、ネクタイ、ネックレスなどの装身具類は、吸い込まれます。長い髪も危険ですので帽子をかぶるようにしてください。手袋を使用する時は、吸い込まれないような物で、すべらない手袋を着用してください。
- ・作業時には必ず防塵用ゴーグルを併用してください。粉塵の多い所では防塵用マスクも併用してください。
- ・作業工具は注意深く手入れをしてください。エアーホース、接続部、スイッチなどは損傷していないか、その他定期的に点検してください。握り部、スイッチは常に乾かし、きれいな状態を保ってください。
- ・次の場合はスイッチを切り、エアーホースを外してください。
① ノズルの取り付け、交換 ② 作業終了時 ③ 異常を感じたとき
・エアーツールを運ぶときは、エアーホースを外してください。不用意にスイッチが入ることがあり、危険です。
- ・エアーツールを使用するときは、取り扱い方法、作業方法、周りの状態を把握して、慎重に作業してください。
- ・作業前には、可動部の位置、取り付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に、異常、損傷がないか確認してください。

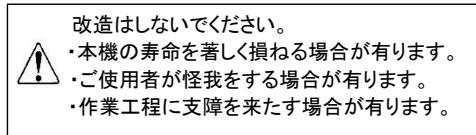

株式会社エスコ 本社
〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL: (06) 6532-6226 FAX: (06) 6541-0929

24.Dec.