

EA122VH(エアーストロー&バキュームクリーナー)取扱説明書

Ver 1.1

この度は、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂く為にも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

- 仕様
- ・使用圧力…0.6MPa
- ・エア消費量…95ℓ/min
- ・吸入口…Rc(PT)1/4”
- ・ホース長…300～750mm
(伸縮式フレキシブルホース)
- ・延長ノズル
- ・ノズル
- ・ポイントノズル
- ・ブラシ
- ・止めバンド
- ・ダストバッグ
- (本体とダストバッグを装着するときは必ず止めバンドでしっかり固定してください。)



- エア…コンプレッサーや配管内のゴミ、水分を除去する為、エアフィルター等を取り付けて下さい。
ゴミが内部に入ると故障の原因になり、水分が入るとサビの原因になります。
- 溜まったゴミは適時ダストバッグから取り出し、廃棄して下さい。

- 操作方法
トリガーを引くと稼動し、離すと停止します。

- ブロワーとバキュームの切り替え方法
本体内部のバルブの向きを変更する事により、ブロワー／バキュームを切り替えます。
変更前に必ず、現状のモード(ブロワー／バキューム)を確認して行って下さい。



① 本体後部のエンドキャップを外して下さい。



② 本体の中からバルブを取り出して下さい。



③ バルブの向きを逆にして、本体の中に取り付けて下さい。




④ エンドキャップを本体後部に取り付けて下さい。

● メンテナンス

- ・使用後は、水分や汚れを拭き取り乾燥させてから吸入口より注油して下さい。
- ・使用しない時はエアーストから取り外して下さい。

● 取り付け例

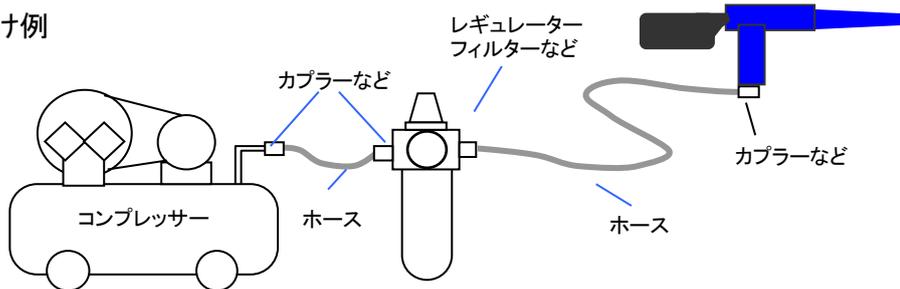

警告

- ・絶縁されていませんので電源に接触しないように注意して作業して下さい。
- ・火災・爆発要因のある環境下では、ツールは使用しないで下さい。
- ・ホースをつけたままエアーツールを移動させないで下さい。また圧力のかかったホースには注意して下さい。



安全上の注意

事故、けがを未然に防ぐため、ご使用前に必ずお読み頂き、ご理解の上、注意事項を厳守してください。説明された用途以外の使用は厳禁です。

- ・作業場の照明は充分明るくしてください。
- ・作業場には子供を近づけないでください。
- ・無理な使い方はしないでください。作業にあったエアーツールを使用してください。
- ・作業時は作業に適した服装をしてください。だぶついた作業服、ネクタイ、ネックレスなどの装身具類は、吸い込まれます。長い髪も危険ですので帽子をかぶるようにしてください。手袋を使用する時は、吸い込まれないような物で、すべらない手袋を着用してください。
- ・作業時には必ず防塵用ゴーグルを併用してください。粉塵の多い所では防塵用マスクも併用してください。
- ・作業工具は注意深く手入れをしてください。エアースト、接続部、スイッチなどは損傷していないか、その他定期的に点検してください。握り部、スイッチは常に乾かし、きれいな状態を保ってください。
- ・次の場合はスイッチを切り、エアーストを外してください。
 - ① ノズルの取り付け、交換
 - ② 作業終了時
 - ③ 異常を感じたとき
- ・エアーツールを運ぶときは、エアーストを外してください。不用意にスイッチが入ることがあり、危険です。
- ・エアーツールを使用するときは、取り扱い方法、作業方法、周りの状態を把握して、慎重に作業してください。
- ・作業前には、可動部の位置、取り付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に、異常、損傷がないか



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL: (06) 6532-6226 FAX: (06) 6541-0929

18.Nov.