


出図  
20.09.10  
アクアシステム(株)

仕様	
回収物	オイル・切削油
使用可能粘度 (cP)	3,000以下
吸入量 (L/min.)	90
吸入揚程 (m)	2
エア消費量 (L/min.)	475
本体・ノズル材質	AL
パッキン材質	NBR
ホース (長さ・内径)	PVC (2m・φ32)
騒音 (dB)	85

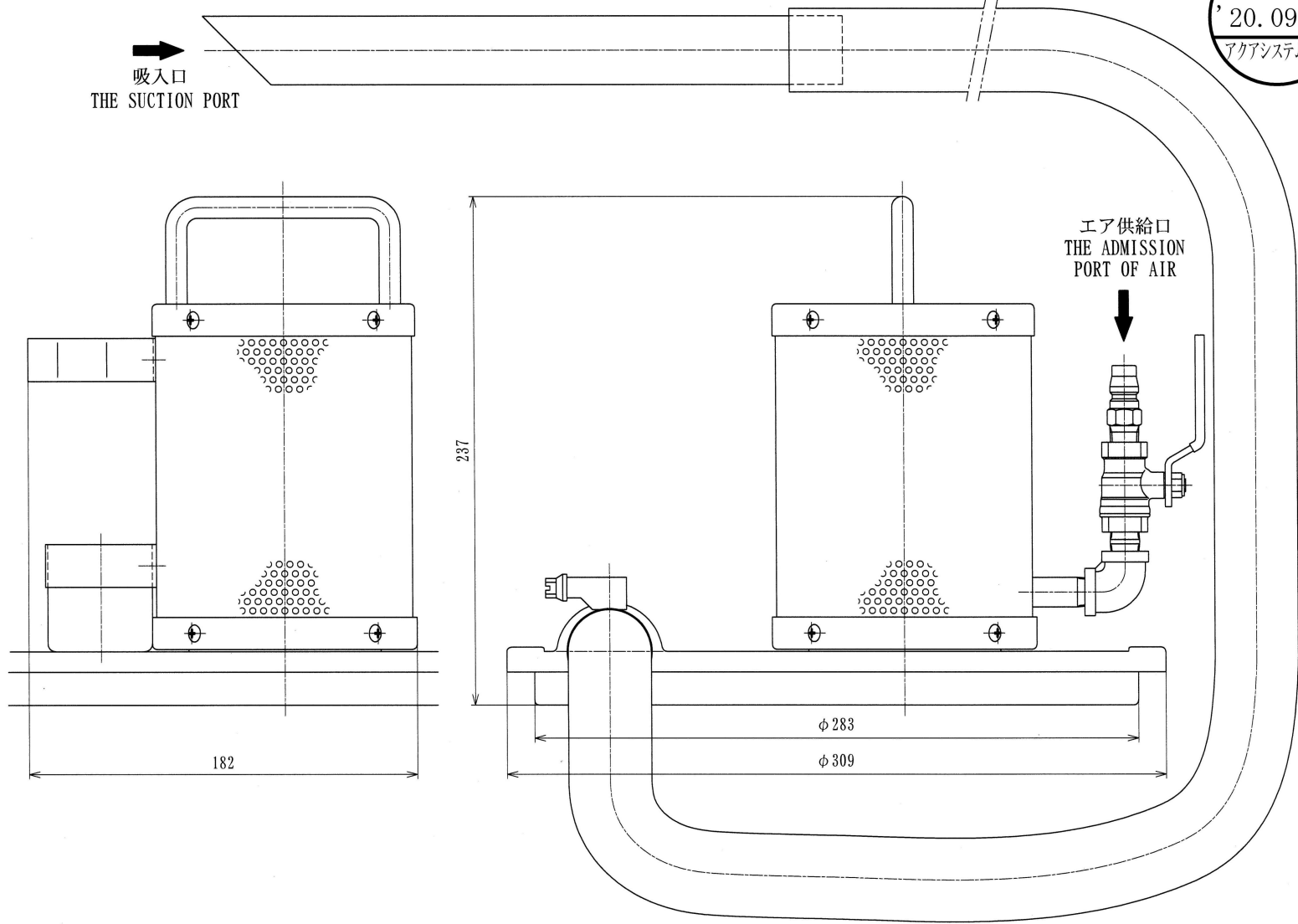

呼び寸法の区分		±	普通寸法公差				度
寸法区分	30以下	30を越え 120以下	120を越え 400以下	400を越え 1000以下	曲げ角度 の角度差	度	度
0.5以上 6以下	0.1	0.1	0.1	0.1	直角曲げ	1	
6を越え 30以下	0.2	0.2	0.2	0.2	その他の曲げ	1.5	
30を越え 120以下	0.3	0.3	0.3	0.3			
120を越え 400以下	0.5	0.5	0.5	0.5			
400を越え 1000以下	0.8	0.8	0.8	0.8			

長/MANAGER 木村佳史	検図/CHECK 岡田	兼歴/CAREER	適用機種 MODEL APPQ0600S	材質 MATERIAL	図中
担当/CHIEF	製図/DRAW 山本沙		個数 QTY 1	尺度 SCALE 1:2	
写図/TRACE	作成日/DATE 20.09.07	アクアシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.	品名 NAME APPQ0600S 外形図	投影法 ANGLE 三角法 3RD	A/3
			品番 CODE No APQ0203200	図番 DRWG. No S-00342	△