


EA123AE - 12
(エアガン)


本体 アルミダイカスト製
エア噴出量 135L/min

穴径 2mm
ノズル長 150mm (EA123AE-150)

エア流量調整タイプ パイプ径 $\phi 5$

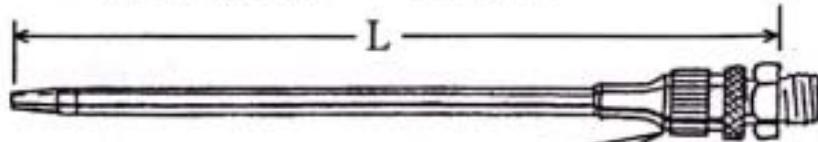

ノズルローレット部のネジ調整で量の調節が可能!!

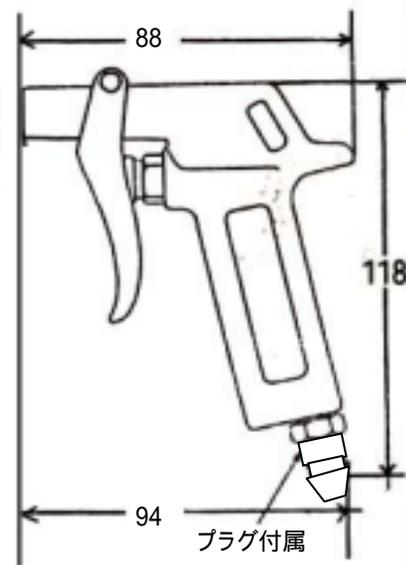

(接続例)

