

カップ印 **エアガン** 取扱説明書
(プラグ仕様)

警告

エアガンのノズル部(エア噴出口)を人体・特に顔や目に向けて絶対使用しないで下さい。又、はねかえりにより、ゴミ等が顔にあたり、目に入らないように注意して防護メガネ・マスク等を着用 of うえご使用下さい。(ゴミ等により失明の恐れがあります。)

【設置の仕方】

- ・エアガンの本体下部に付いているプラグにカブラを接続して下さい。エア圧力等によりカブラがはずれないか、カブラとエアホースが正しく接続されているか確認してエアを流入して下さい。

【使用前の注意】

- ・エア流入後、エアガンに異常がないか、プラグとカブラの接続部、カブラとエアホースの接続部、又、どこからもエア漏れはしていないかを確認して下さい。
- ・エアが流入し、エアガンが正常に働くかどうか確認の為、防護メガネ・マスク等を着用 of うえエアガンのレバーを引いて下さい。

【材質】
本体 アルミダイカスト
部品 黄銅棒、ステンレス、鉄


【使用流体】
圧縮空気専用

【最高使用圧力】
0.7MPa

【使用上の注意】

エアガンとカブラを接続する時に、ゴミ等が入る場合もあり、又、空気圧の高いエアを使用する為、エアガンのノズル部(エア噴出口)を人体・特に顔や目に向けて絶対使用しないで下さい。

以上をご確認後、防護メガネ・マスク等を着用 of うえご使用下さい。

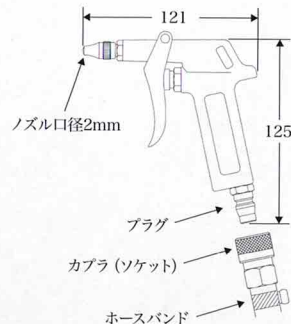

AG50LP

エアガン

カップ印

