


EA123AE - 22

(エアガン)

- 本体 アルミダイカスト製
- エアー噴出量 150 L/min
- ノズル長さ 200mm(EA123AE-200)
- パイプ径 5mm
- 穴径 $\phi 2\text{mm}$

◆スレンダーノズル(細型ロングノズル) 六角二面巾 12mm

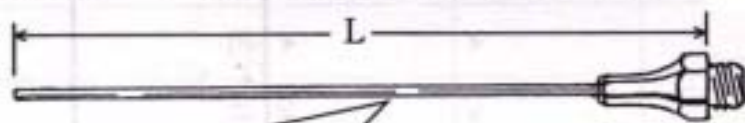

細型ノズルだからこそできる、狭い場所での清掃及び商品内部の隙間清掃に最適!!

- ホース長 5m
(使用範囲 3.5m)
- ホースサイズ 5X8mm
- ホース材質 ウレタン樹脂
- 常用圧力 0.69MPa

(接続例)

