


EA123AE-23
(エアガン)

- 本体 アルミダイカスト製
- エア噴出量 150L/min
- ノズル長さ 300mm(EA123AE-300)
- パイプ径 5mm
- 穴径 φ2mm
- 重量 435g

◆スレンダーノズル(細型ロングノズル) 六角二面巾 12mm

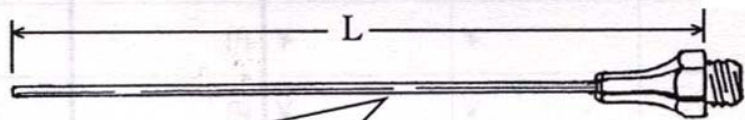

細型ノズルだからこそできる、狭い場所での清掃及び商品内部の隙間清掃に最適!!

- ホース長 5m
- ホースサイズ 5X8mm
- ホース材質 ウレタン樹脂
- 使用範囲 3.5m
- 常用圧力 0.69MPa

(接続例)

