
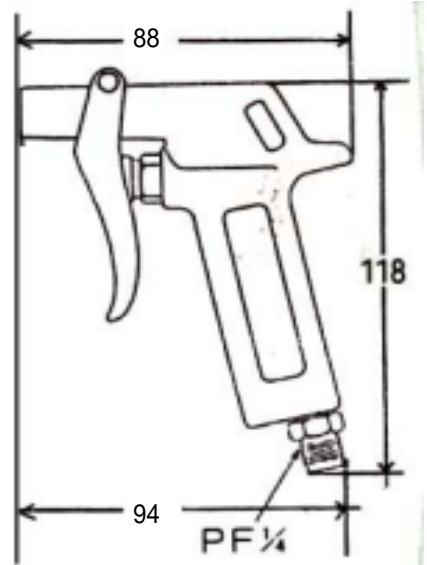


**EA123AE - 24**  
(フレキノズルエアガン)

本体 アルミダイカスト製  
エア噴出量 140L/min

穴径 2.3mm  
ノズル長 300mm (EA123AH-300)

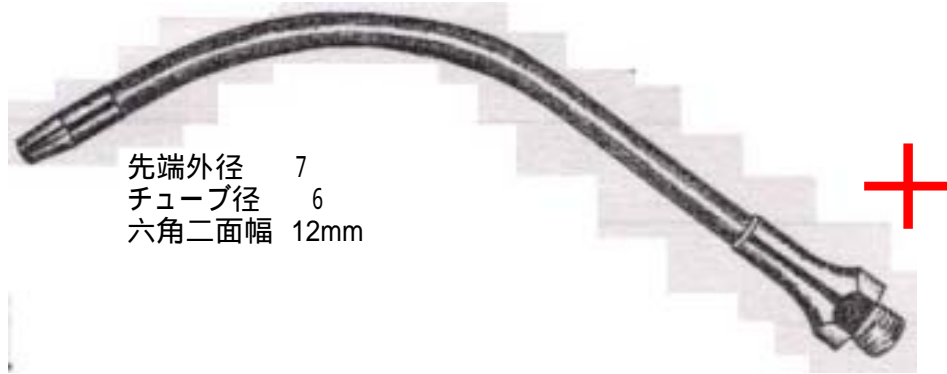

ホース長 5m (使用範囲 3.5m)  
ホース材質 ウレタン樹脂  
ホースサイズ 5X8mm  
常用圧力 0.69MPa

