


EA123AE-3A
(エアガン)

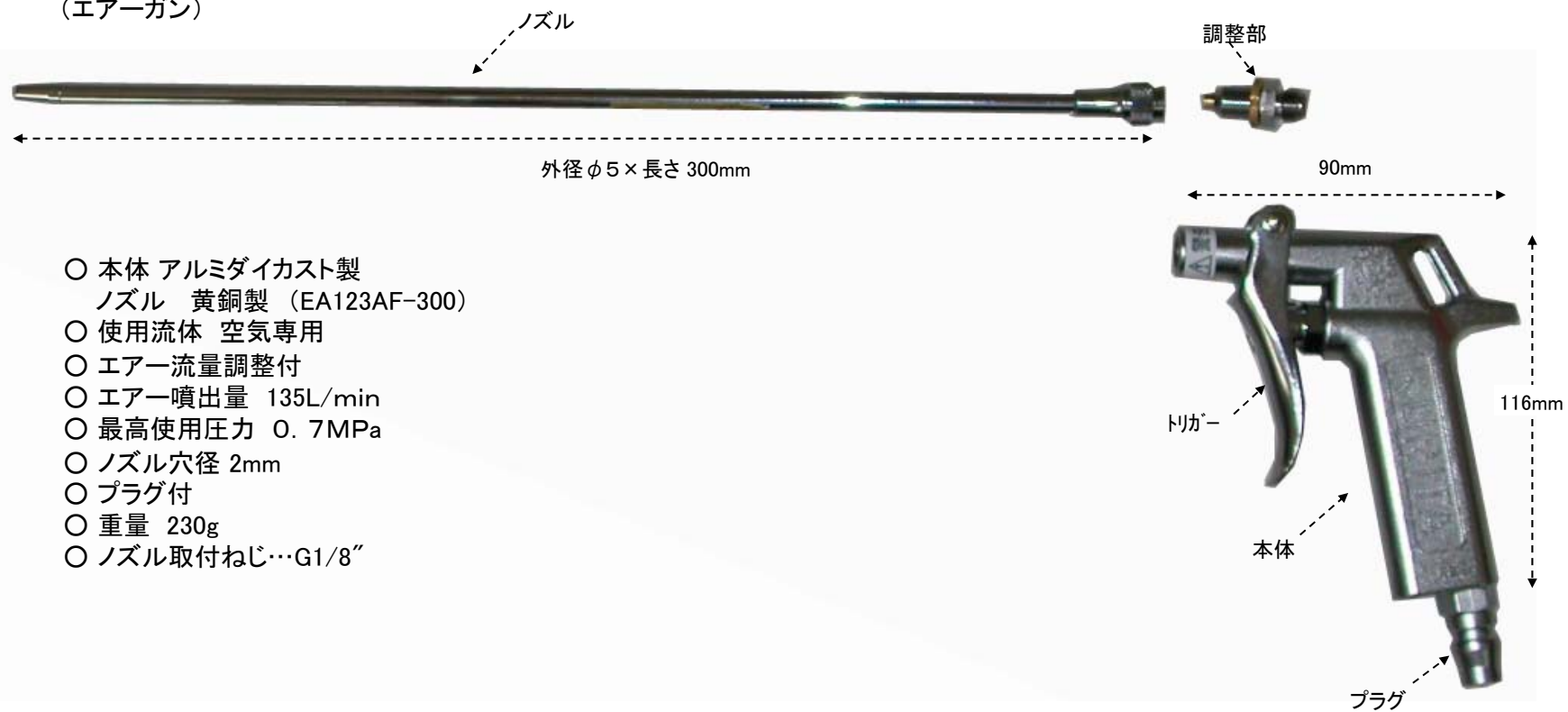

- 本体 アルミダイカスト製
ノズル 黄銅製 (EA123AF-300)
- 使用流体 空気専用
- エアー流量調整付
- エアー噴出量 135L/min
- 最高使用圧力 0.7MPa
- ノズル穴径 2mm
- プラグ付
- 重量 230g
- ノズル取付ねじ…G1/8"