

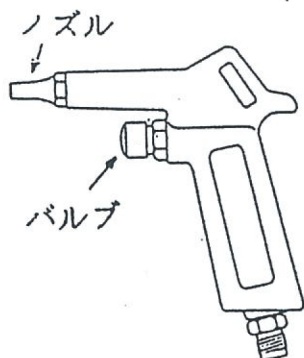


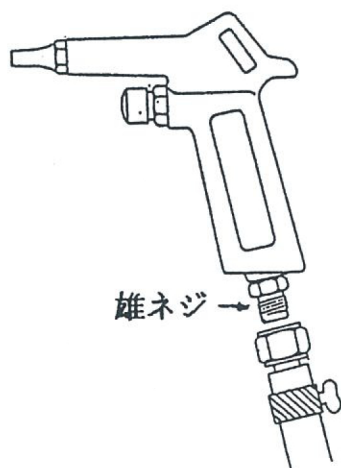

警告

エアーガンのノズル部（エア噴出口）を人体、特に顔や目に向けて絶対使用しないで下さい。また跳ね返りにより、ゴミ等が顔にあたったり、目に入らないように注意して防護メガネ・マスク等を着用の上ご使用下さい。
（ゴミ等により失明の恐れがあります。）

材質	本体	アルミダイカスト	部品	黄銅棒・ステンレス・鉄
使用流体		エア（圧縮空気）専用		
最高使用圧力		7 kgf/cm ²		

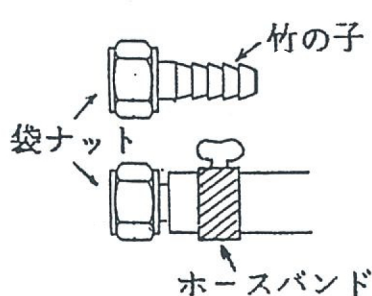

【設置の仕方】

- 袋ナットに竹の子を入れてから、エアホースの内側に竹の子を差し込んで下さい。その場合、竹の子の外径より1mm位細い内径のエアホースをご使用下さい。
- 竹の子をエアホースに差し込みましたら、エアホースより竹の子がエア（圧縮空気）圧力により抜けないようにホースバンドで強く締めて下さい。
- エアホースに接続された袋ナットをエアーガンの雄ネジにねじ込んで接続し、モンキー・スパナ等で強く締めて下さい。
- 竹の子・袋ナットが最初からエアホースに接続されているコイルホース等をご使用になる場合も、竹の子とコイルホースが外れてとれないかを確認してから、モンキー・スパナ等で強く締めて下さい。
- 接続後、エアを流入して下さい。

【使用前の注意】

- エア流入後、エアーガンに異状がないか、エアホースの接続部、またどこからもエア漏れはしていないかを確認して下さい。
- エアが流入し、エアーガンが正常に働くかどうか確認の為、防護メガネ・マスク等を着用の上エアーガンのバルブを押して下さい。

【使用上の注意】

- エアーガンにエアホースを接続する時に、ゴミ等が入る場合もあり、また空気圧の高いエアを使用する為、エアーガンのノズル部（エア噴出口）を人体、特に顔や目に向けて絶対使用しないで下さい。エア噴射による跳ね返り等により、ゴミ等が顔にあたったり、目に入らないようまた他人にあたらないように注意して下さい。
- 以上を確認の上、防護メガネ・マスク等を着用の上ご使用下さい。