





カップ印

AIR TOOLS

エアツールシリーズ

単位 mm

ステンレスノズル N-AG45S / ステンレスロングノズル SUS-AG45×150・300

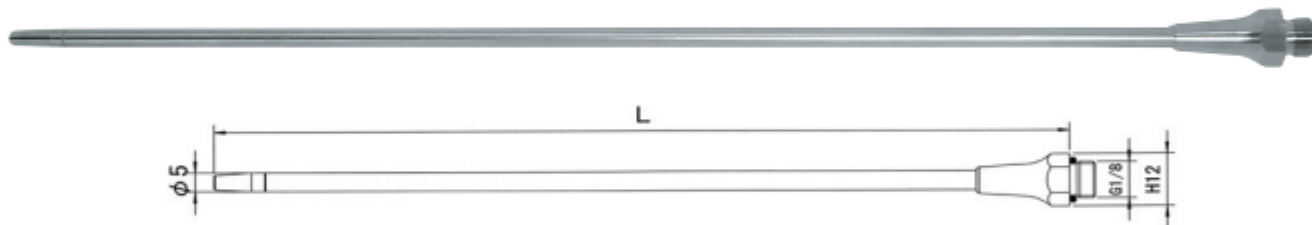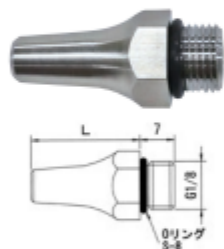

特長

耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。**ノズル先端部はパイプを絞り加工**しておりますので、部品破損がしにくい構造になっております。

用途

1. 食品製造工場のエアブローに。
2. 薬品製造工場のエアブローに。

規格	ノズル口径	ノズル取付口	L	エア噴出量※
N-AG45-S	2.0mm	G1/8	22mm	160ℓ/min
SUS-AG45×150	2.3mm	G1/8	150mm	200ℓ/min
SUS-AG45×300			300mm	180ℓ/min

ステンレスロングノズル使用材質

- 本体材料：ステンレス棒 (SUS304)
- パイプ材料：ステンレスパイプ (SUS304)
- Oリング材料：パイトン

※エア噴出量とはホース内径φ7.5・エア圧力0.5MPa時の弊社測定値となります。