


EA123AF-1~7 エアガン用ノズル

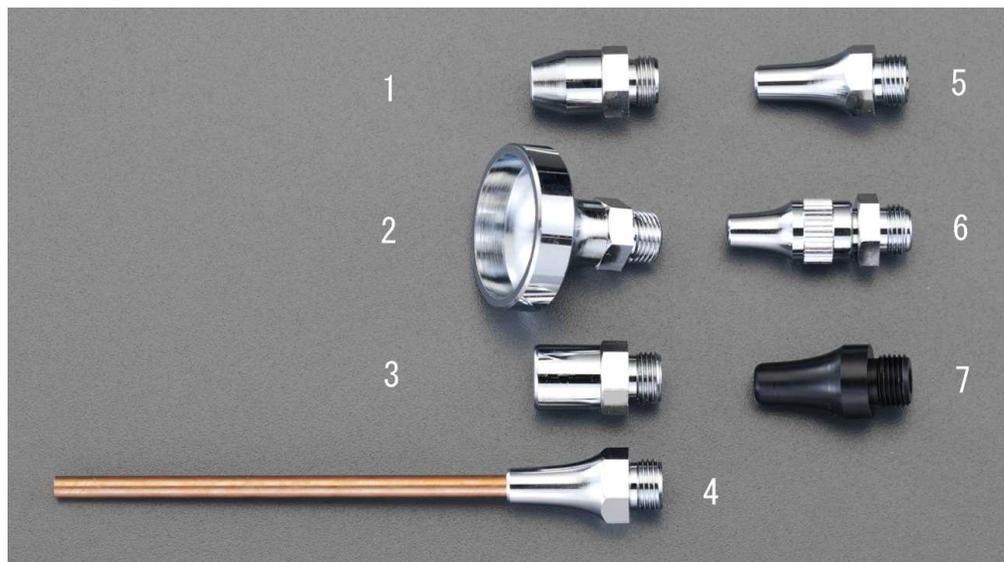

【正面写真】



品番	全長※ (mm)	ノズル穴径 (mm)	エア一量 (ℓ/min)	仕様	互換性本体	重量 (g)
EA123AF-1	18	1.5	100	自転車用		14
<del>EA123AF-2</del>	<del>23</del>	<del>2.0</del>	<del>150</del>	<del>防塵装置付</del>	<del>—</del>	<del>29</del>
<del>EA123AF-3</del>	<del>17</del>	<del>1.3×2*</del>	<del>140</del>	<del>自動車用</del>	<del>—</del>	<del>13</del>
EA123AF-4	105	3.0	260	銅パイプ付		15
EA123AF-5	22	2.0	160	普及型	EA123AD-1に付属	11
EA123AF-6	28		145	流量調整付	EA123AD-3に付属	15
EA123AF-7	21		160	プラスチック	—	2

廃番  
廃番

● 取付ねじ … G(PF)1/8

※全長は、ねじ部を除く

\*1.3mm穴×2ツ穴…右上写真参照