

スパウトガン SPシリーズ

スパウトガンは、NC旋盤やマシニングセンタ等の工作機械のクーラントポンプに接続して使用するオイル洗浄ガンです。スパウトガン年工作機械に取り付けて御使用の場合、切削油は40メッシュ以上のフィルタを通して下さい。フィルタを通さない、切削屑等がバルブに詰まりノズル部から油漏れを起こす場合がございます。また噴射異常が起きた場合は、ノズル先端部のキャップを外してエアガン等でキャップ内部を清掃して下さい。

SP100

シャワータイプ

EA123AG



SP100 噴射図



最高使用圧力
0.7MPa



写真及び図面はSP100となります。

規格	ノズル 外径	ノズル 穴径	ノズル 口径	付属竹の子・袋ナット	推奨 ホース内径	噴出量 (0.4MPa時)	ホース 取付口	本体重量	梱包重量
SP100				No.03 × 3/8・No.01 × 3/8 × 1/4	7.5～8又は10	10ℓ/min	G3/8	250g	320g

SP500

大流量シャワータイプ


EA123AG-2



SP500 噴射図



最高使用圧力
0.7MPa

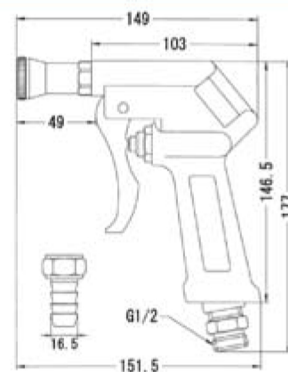

写真及び図面はSP500となります。

規格	ノズル 外径	ノズル 穴径	ノズル 口径	付属竹の子・袋ナット	推奨 ホース内径	噴出量 (0.4MPa時)	ホース 取付口	本体重量	梱包重量
SP500	26	2.0 × 18	M16 × 1.0	No.03 × 1/2 × 16.5	15	24ℓ/min	G1/2	520g	625g

SP500×φ1.0とは、ノズル穴径1mmタイプとなります。通常の穴径2mmとの違いは、より遠くに噴射することが可能です。奥行きが深いマシニングセンタにお薦めです。