

EA123AG

カップ印

スパウトガン 取扱説明書

適用機種

SP100・SP200



警告


スパウトガンのノズル部（水・油噴出口）を人体・特に顔や目にむけて絶対に使用しないで下さい。又、はねかえりにより、切粉・切屑等が顔にあたったり、目にはいらないように注意して防護メガネ・マスク等を着用のうえご使用下さい。（ゴミ等により失明の恐れがあります。）

SP100 シャワータイプ



穴径1.3mm
穴数12個




SP200 キリ状タイプ

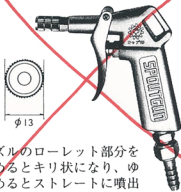

ノズルのローレット部分を
しめるとキリ状になり、ゆる
めるとストレートに噴出
します。

工作機械のクーラントポンプ及びギヤーポンプからの噴出される切屑油の圧力を利用して、製品の洗浄・切粉の除去等を行います。コンプレッサーは使用致しません。

（使用油は40メッシュ以上のフィルターを通して下さい。）

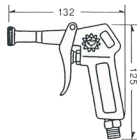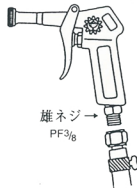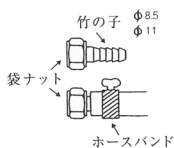

【材質】 本体：アルミダイカスト 部分：黄銅棒・鉄・ステンレス
（パッキン：バイトン・てふろん使用 0リング：NBR使用）

使用流体 水・水溶性油・油専用

最高使用圧力 7Kgf/cm²

【使用方法】

- ・袋ナットに竹の子を入れてから、ホースの内側に竹の子を差し込んで下さい。その場合、竹の子の外径より1mm位細い内径のホースをご使用下さい。
- ・竹の子をホースに差し込みましたら、ホースより竹の子が水・油の圧力により抜けないようにホースバンドで強くしめて下さい。
- ・ホースに接続された袋ナットをスパウトガンの雄ネジにねじ込んで接続し、モンキー・スパナ等で強くしめて下さい。
- ・竹の子・袋ナットが最初からホースに接続されているホース等をご使用になる場合も竹の子とホースがはずれてとれないかを確認してから、袋ナットをスパウトガンの雄ネジにねじ込んで接続し、モンキー・スパナ等で強くしめて下さい。
- ・水・油を流入後、どこも異状がないかを確認してから、ご使用下さい。