


自在ノズル

ネジ部 G1/8 単位 mm
 エア噴出量/min (0.5MPa時)

自由に大きく曲がる

先端外径 $\phi 7$ 銅パイプ $\phi 4$ ノズル口径 $\phi 2.3$ チューブ径 $\phi 4 \times \phi 6$

チューブカラー ブルー

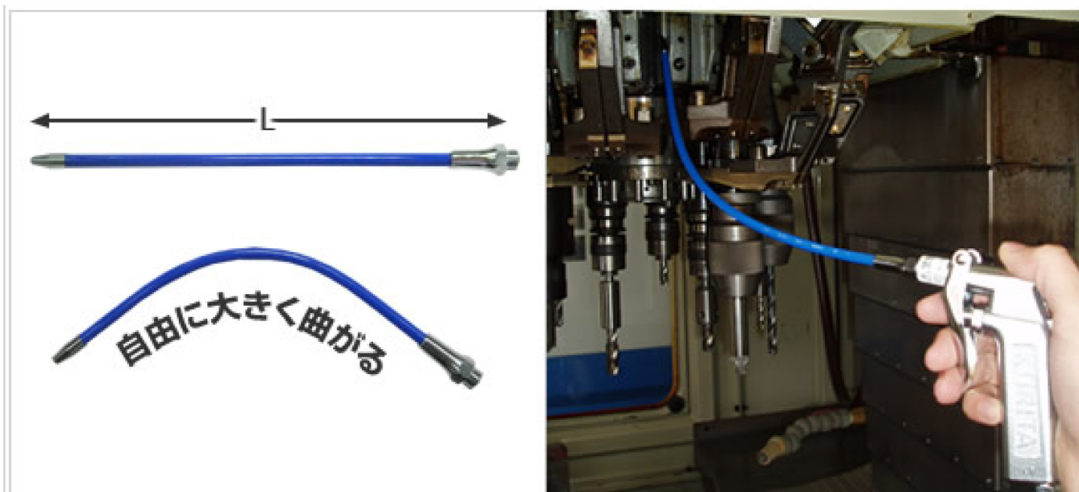

規格

パイプ長

L

エア噴出量

AG45 × F150 EA123AH-150

150

170

150

AG45 × F200 EA123AH-200

200

220

150

AG45 × F300 EA123AH-300

300

320

140