


自在ノズル

なまし銅管を青色チューブで被覆してあります。
自由に曲げることが可能です。

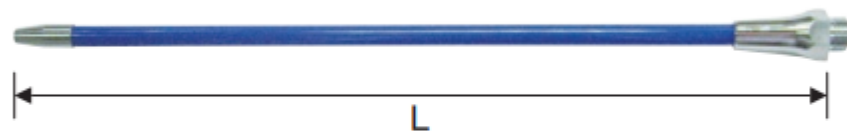

規 格	口径	先端 外径	銅管 径	チューブ 径	L	エア噴出量 (L/min)
AG45 × F150	φ 2.3	φ 7	φ 4	φ 6 × 4	170	150
AG45 × F200					220	150
AG45 × F300					320	140
AG45 × F500					520	130

自在ノズル使用材質

■ 本体・先端部 黄銅棒C3604、銅パイプ部C1020、ウレタン樹脂PU

■ 表面処理: クロームメッキ