


EA123AJ-3(エアーブローガン)取扱説明書


このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

- 仕様
 - ・全長・・・85mm(本体のみ)
 - ・高さ・・・70mm
 - ・重量・・・100g(本体のみ 鉄製)
 - ・ホース取付ねじ・・・Rc(PT)1/4"
 - ・ノズル取付ねじ・・・NPS1/8"
- ・付属ノズル(下図参照 φは穴径)
※ ノズルはネジ式ですので
回して外し、交換してください。

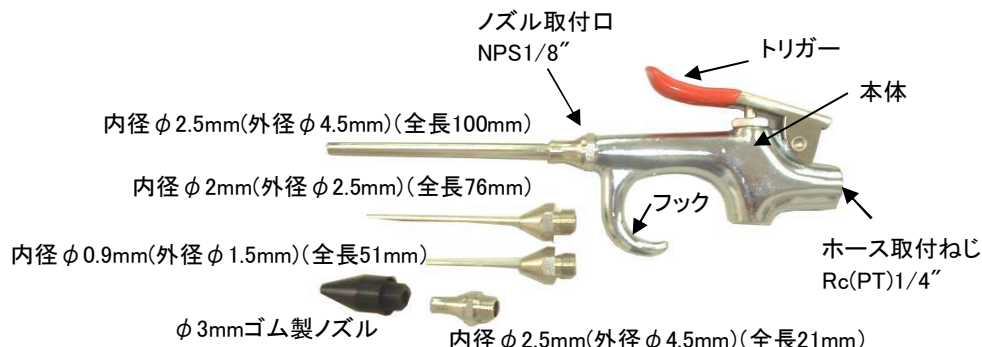

- 操作方法
 - ・エアーコンプレッサーや配管内のゴミや水分を除去するため、フィルターなどを取り付けてください。ゴミが内部に入ると故障の原因になり、水分が入るとサビの原因になります。
- メンテナンス
 - ・使用後は水分や汚れを拭き取り乾燥させてください。
 - ・使用しないときはコンプレッサーホースから外してください。

● 取付け例

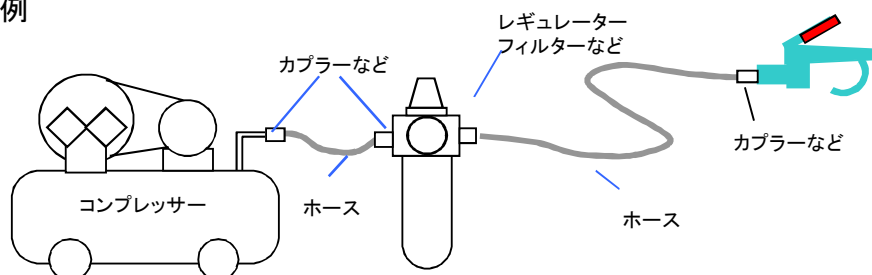

安全上の注意

事故、けがを未然に防ぐため、ご使用前に必ずお読み頂き、ご理解の上、注意事項を厳守してください。
説明された用途以外の使用は厳禁です。

- ・作業場の照明は充分明るくしてください。
- ・作業場には子供を近づけないでください。
- ・無理な使い方はしないでください。作業にあったエアー工具を使用してください。
- ・作業時は作業に適した服装をしてください。すべらない手袋を着用してください。
- ・作業時には必ず防塵用ゴーグルを併用してください。粉塵の多い所では防塵用マスクも併用してください。
- ・作業工具は注意深く手入れをしてください。エアーホース、接続部、スイッチなどは損傷していないか、その他定期的に点検してください。握り部、スイッチは常に乾かし、きれいな状態を保ってください。
- ・次の場合はスイッチを切りエアーホースを外してください。
 - ① ノズルの取り付け、交換
 - ② 作業終了時
 - ③ 異常を感じたとき
- ・エアー工具を運ぶときは、エアーホースを外してください。不用意にスイッチが入ることがあり、危険です。
- ・エアー工具を使用するときは、取り扱い方法、作業方法、周りの状態を把握して、慎重に作業してください。
- ・作業前には、可動部の位置、取り付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に、異常、損傷がないか



改造はしないでください。

- ・本気の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL: (06) 6532-6226 FAX: (06) 6541-0929

東京／TEL: (03) - 3450-4003