 
 
 
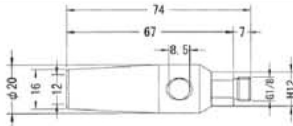


増量ノズル

横穴から空気を吸い込んで円錐状に噴射することが可能です。広範囲へのエアブローにオススメです。

規 格	製品写真	製品図	ノズル口径	噴出口径	0.5MPa 時	
					エア消費量 (L/min)	エア噴出量 (L/min)
N-AG60S EA123AM-102			2.5	9	230	590
N-AG60L EA123AM-103			3.0	12	270	840
N-AG70S EA123AM-105			2.5	10	230	590
N-AG70L EA123AM-106			3.0	12	270	840

N-AG60S・60L使用材質

■黄銅棒C3604 ■表面处理 クロームメッキ

N-AG70S・70L使用材質

■本体 ジュラコンPOM樹脂 ■ネジ部 黄銅棒C3604(クロームメッキ)