

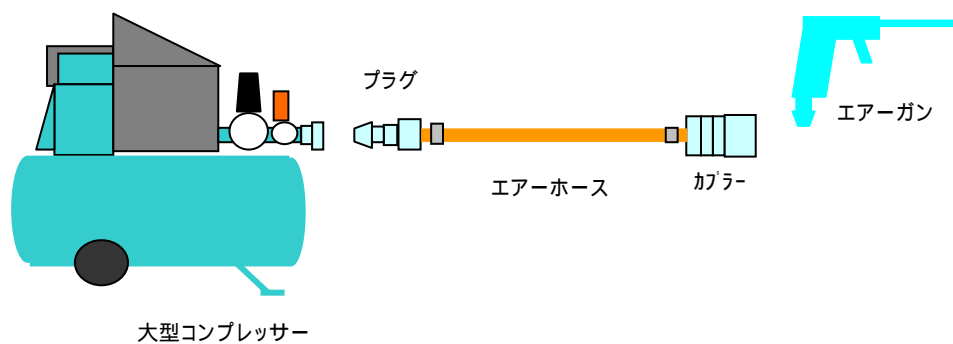


	ノズル長さ	エアーク量	穴径
EA123AM-2	39mm	600L/min	9mm
EA123AM-3	58mm	840L/min	12mm

(エアークガン)

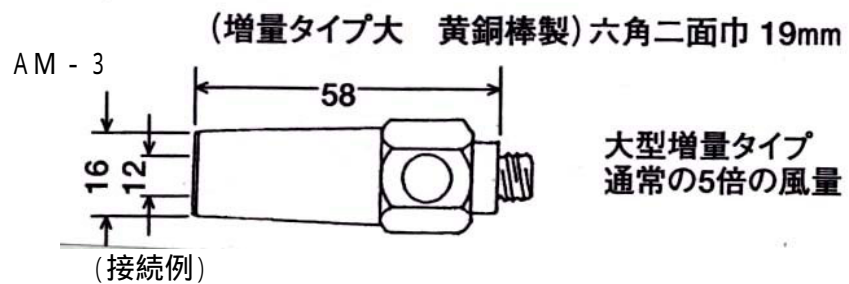

本体 アルミダイカスト製
プラグ付
(カプラーを外すと本体側はPF1/8"メスネジになっています。)

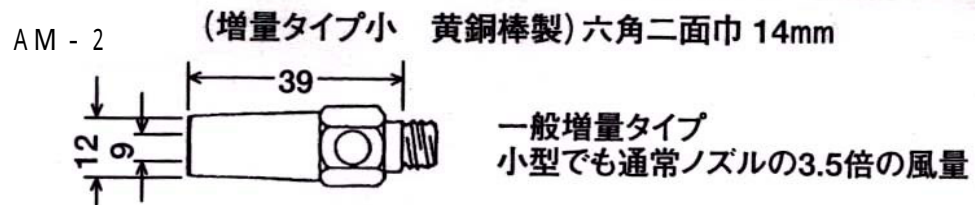