


	ノズル長さ	エア一量	穴径
EA123AM-5	47mm	640L/min	10mm
廃番 EA123AM-6	67mm	840L/min	12mm


(エアガン)

AM-5 (増量タイプ小 プラスチック製) φ17 六角二面巾 12mm

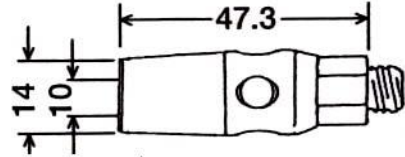


一般増量・軽量タイプ
小型でも通常ノズルの4倍の風量

AM-6 (増量タイプ大 プラスチック製) φ20 六角二面巾 12mm

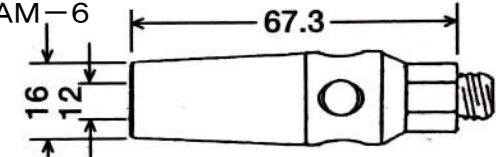

大型増量・軽量タイプ
通常の5倍の風量

(接続例)

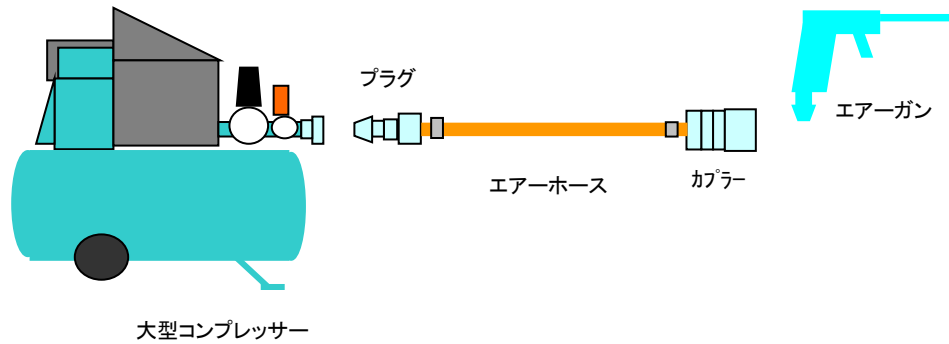

- 本体 アルミダイカスト製
- プラグ付
(カプラーを外すと本体側はPF1/8"メスネジになっています。)

