


ノズル交換可能さらに流量調整機能付



■外觀仕様

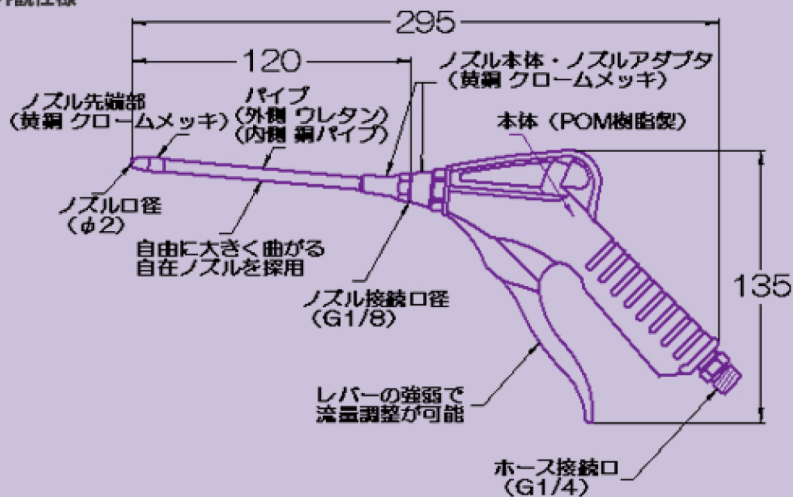

■仕様

使用流体	エア噴出量 ※1	最高使用 圧力	ノズル 接続口径	ホース 接続口径	重量	梱包サイズ (mm)	RoHS 指令
圧縮空気	160L/min	1.0MPa	G1/8	G1/4	185g	190×100 ×30	対応済

※1 エア噴出量のデータは、内径φ7.5mmホース使用時の弊社計測データです。

■製品特徴

- ・ノズル交換可能
ノズルは、弊社エアガン用ノズルであれば交換可能
- ・流量調整可能
レバーの引き具合でエア流量調整が可能
- ・軽量
従来製品(アルミダイカスト製)に比べ10%軽量
- ・自在ノズル採用
どの方向にも自由に大きく曲がります。