


内径用ロングノズル AG45×N150・300



ロングノズル使用材料

■ 本体先端部：黄銅棒 (D3604)

銅パイプ部：黄銅棒 (C1220)

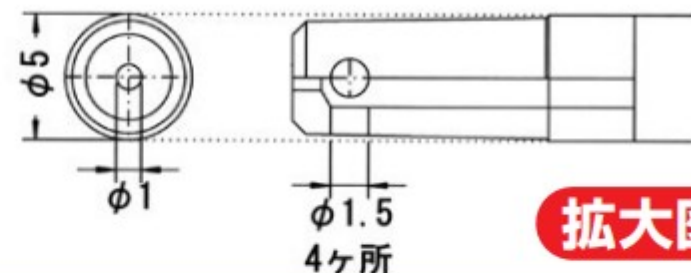

拡大図

特長

ワーク内径の切粉飛ばしに最適です。弊社
エアーガン・ツリーガンで使用できます。

規格	L (mm)	ノズル口径	ノズル横穴径	エア噴出量※
EA123AN-170	170mm	φ1	φ1.5 4ヶ所	200ℓ/min
EA123AN-320	320mm			190ℓ/min