

ダイヤフラム式 高精度測定!

測定可能範囲
40~
400
kPa

測定しやすいホース付

タイヤゲージ



ドライブ前にタイヤの空気圧を測定しましょう!!!

適正空気圧で安全・快適エコドライブ!


空気圧の過不足はタイヤトラブルの原因になります!

ダイヤフラム式で高精度測定! 測定しやすいホース付



■パッケージ

ケース入で測定後は、
スッキリ収納できます。

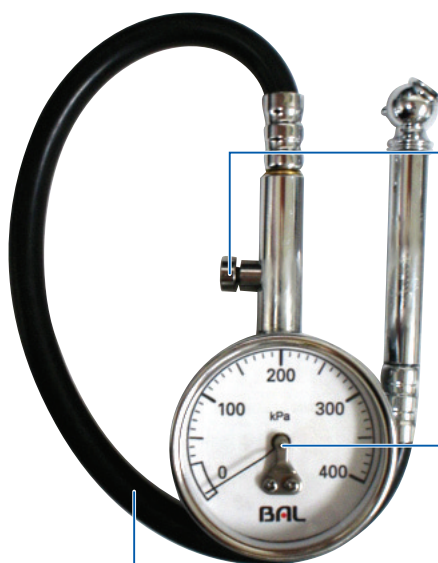

■減圧/リセットボタン付

任意の空気圧まで簡単に減圧できる
減圧機能付。

■測定値保持機能付

タイヤバルブから離れた状態でタイヤの
空気圧が確認できます。

■ダイヤフラム方式

測定精度の高いダイヤフラム式のゲージ
です。

■ホース付



ゲージが手元で見えるホース付。

主な仕様

- 測定可能範囲: 40~400kPa
- 本体サイズ: 480(L)×53(W)×31(H)mm
- ホース長: 270mm
- 質量: 220g
- 精度: ±5%

品番	製品名	パッケージサイズ (W×H×D)mm	JANコード	ITFコード
1224	タイヤゲージ	90×165×38	4960169012244	0504960169012249