


タイヤゲージ

EA123CG-32



プラスチックケース入り

各部の名称

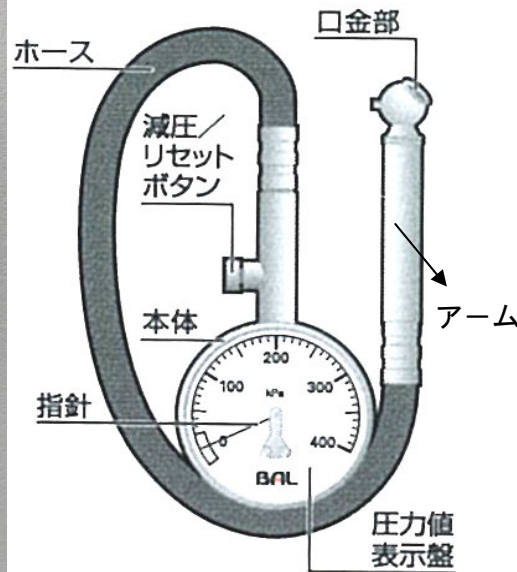

- アーム長…90mm
- 測定値保持機能付
- ワンタッチ減圧ボタン
- ダイヤフラム式
- ゲージ外径…φ53mm

使いかた

1. タイヤのバルブキャップを外し、タイヤバルブにタイヤゲージの口金部を空気が漏れないように強く押し付けてください。
2. タイヤバルブから本製品を離して圧力値表示盤と正対して目盛を読んでください。
3. タイヤバルブから離れた状態で減圧/リセットボタンを押して、指針を“0”に戻してください。
4. 確認のため、2~3回繰り返して測定してください。

減圧のしかた

空気圧が高い場合、タイヤバルブにタイヤゲージの口金部を押し付けたまま減圧/リセットボタンを押すと減圧できます。

製品仕様

測定可能範囲	50~400kPa
ホース長	270mm
本体サイズ	480(L)×53(W)×31(H)mm
質量	220g

換算表 (概数値)

k _{gf} /cm ²	2.0	2.5	3.0	4.0
kPa	196	245	294	392