

EA123VA-3A(コーキング用エアガン)取扱説明書

Ver.1.1

このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

●仕様


- 全長…235mm
- 筒サイズ…φ50x216mm
- 重量…220g
- エア消費量…115L/min
- 使用圧力…0.2~0.4MPa
- 吸入口…Rc(PT)1/4" (プラグ付)
- 使用エアホース内径…8mm
- 材質…プラスチック
- 圧力調整付き



◆用途 シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に

●使用方法

- ① キャップとパッキンを外し、コーキング剤(カートリッジ)を後ろから入れます。
- ② キャップとパッキンを戻します。
- ③ 調整ダイヤルで強さを確認します。トリガーを少し引きながら出具合を調整してください。

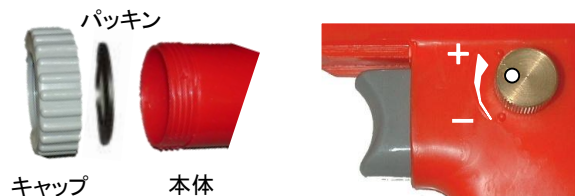


●取扱注意事項

- ・エアコンプレッサーに別売のフィルターを取り付けてください。ゴミが内部に入ると故障の原因になり、水分が入るとサビの原因になります。

●メンテナンス

- ・使用後は水分や汚れを拭き取り、乾燥させてから吸入口より注油してください。
- ・使用しない時は、コンプレッサーホースから外してください。

●取り付け例

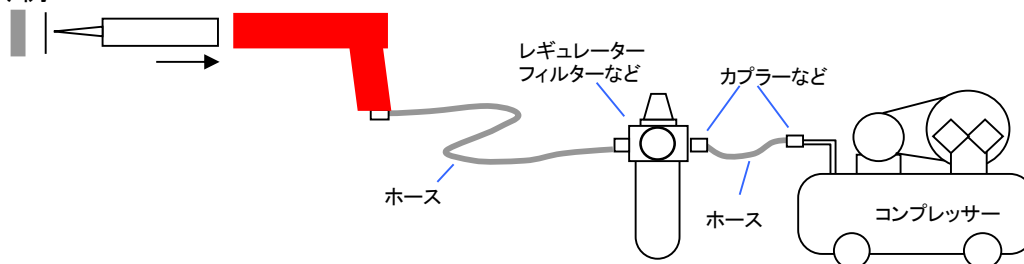

安全上の注意

事故、けがを未然に防ぐため、ご使用前に必ずお読み頂き、ご理解の上、注意事項を厳守してください。

- ・作業場の照明は充分明るくしてください。
- ・作業場には子供を近づけないでください。
- ・作業にあったエアーツールを使用してください。
- ・作業時は作業に適した服装をしてください。手袋を使用するときはすべらない手袋を着用してください。
- ・作業時には必ず安全ゴーグルと防塵用マスクを併用してください。
- ・エアホース、接続部、スイッチなどは損傷していないか、その他定期的に点検してください。握り部、スイッチは常に乾かし、きれいな状態を保ってください。
- ・次の場合はスイッチを切りエアホースを外してください。
 - ① カートリッジの取り付け、交換
 - ② 作業終了時
 - ③ 異常を感じたとき
- ・エアーツールを運ぶときは、エアホースを外してください。不用意にスイッチが入ることがあり、危険です。
- ・エアーツールを使用するときは、取り扱い方法、作業方法、周りの状態を把握して、慎重に作業してください。



- 改造はしないでください。
- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。

株式会社 エスコ
本社/〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL:(06)6532-6226 FAX:(06)6541-0929

24.Dec.