

自動巻取り式エアホースリール 取扱説明書

この度はお買い上げ戴き誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み下さい。

本書はお手元に大切に保管して下さい。

1. 警告

- ①本製品はエア以外の流体用には使用出来ません。
有害なエア（腐食性、化学物質など）には使用しないで下さい。
- ②お子様の手の届かない場所に設置して下さい。
ご使用の際は、電気を安全に使用できる環境であることをご確認ください。
専門的な知識を持つ方が日々点検し、安全にご使用下さい。
- ③手動ロックをかけた後、ホースを引っ張らないで下さい。本体が落下する恐れがあります。
また、本製品は屋内用です。本体を直射日光にさらさないで下さい。
- ④本体を分解しないで下さい。内部が破損する可能性がある上に、スチール製の部品がはねて怪我をする恐れがあります。
- ⑤長期間使用しない時は、コンプレッサーの元栓を締め、電源をお切り下さい。
- ⑥ホースを定期的に点検して下さい。
- ⑦常用圧力を超えて使用しないで下さい。
- ⑧ホースにアルコールや溶剤などを触れさせないで下さい。

2. 設置方法

- ①設置面は原則として安全かつ頑丈で、
余裕をもって設置できる場所を選んで下さい。
- ②本製品は水平方向、垂直方向の2通りの取付けが出来ます。
コンクリート支柱あるいは鉄骨構造面に設置して下さい。
- ③取付ブラケットベース（図A）を用いて取付け箇所を特定し、ネジ穴を4箇所あけます。
ボルトとナットを締めて取付ブラケットベースを固定し、本体をスライドさせて取付ブラケットベースに取付けて下さい（図B、図C）。ボルトとナットでしっかりと固定し、がたつきやゆるみがないか確認して下さい。

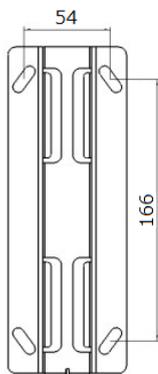
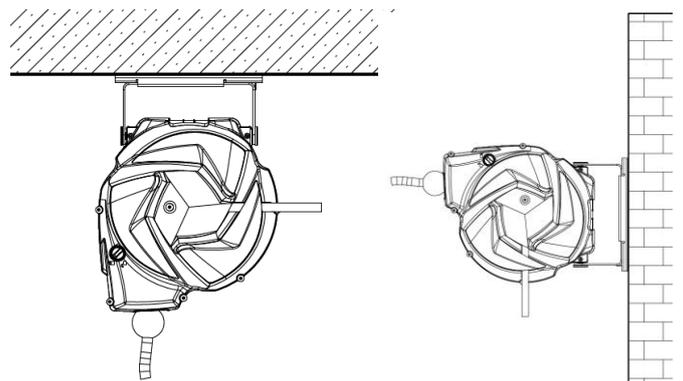


図 A 取付ブラケットベース

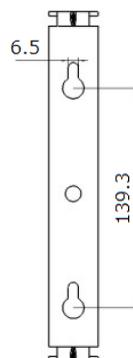


図 B 本体側ブラケット

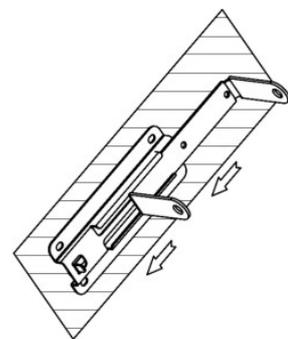


図 C 矢印方向へスライド

※下記のカプラ（別売）を先端へ取付けて下さい。

品番 Y22-SF カップリング・ソケット PT1/4"めねじ

品番 Y22-PF カップリング・プラグ PT1/4"めねじ

3.使用方法

①必要な長さのホースを引き出します。カチッという音がしたら止めて下さい。

その後、安全のため手動ロックをかけて下さい。

②作業後は手動ロックを解除し、ホースを少し引き出して


両手をそえて、ゆっくりと巻き取って下さい。

自動で長さを調節する時も同様にして下さい。

③ホースが戻るときスピードが出過ぎないように、常に両手をホースに添えて下さい。

スピードが出過ぎると部品を破損する恐れがあります。

④バネの劣化を防ぐ為に、作業中ホースを全部引き出しておくことは避けて下さい。

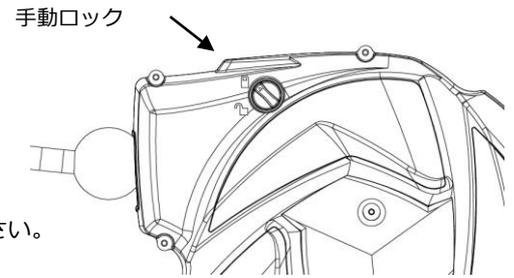

4.メンテナンス

①作業中に汚れたホースをそのままにしておくと、巻き取りにくい、動作不良の原因になります。

汚れたら、コンプレッサーの元栓と電源を切り、濡れた柔らかい布できれいに拭き、それから巻き取って下さい。

少量の潤滑油を布につけて汚れを拭き取れば、更に巻き取りがスムーズになります。

②ホースが巻き取れなくなった時は、ホースを長めに引き出して手を添えてゆっくりと巻き戻して下さい。

完全に巻き戻るまで何度か繰り返して下さい。

5.商品仕様

品番	品名	ホース仕様			ホース材質	入力ホース	最高使用圧力
		内径	外径	長さ			
65455	自動巻取り式 エアホースリール 10M	8MM	12MM	10M	PU メッシュ	1M	2MPa
65456	自動巻取り式 エアホースリール 14M	6.5MM	10MM	14M	PU メッシュ	1M	2MPa
65456MBG							

6.保証期間 お買い上げ後 3 ヶ月

【輸入販売元】 喜一工具株式会社 大阪府大阪市西区立売堀 3 丁目 8-14 <http://www.kiichi.co.jp/>