

自動巻エアースリール EA124BK-10B

新機構のラチェット式ストッパー

ホースを引っ張る力加減にかかわらず、
任意の長さで確実にストップ。
余分な力が要らず、よりラクな
作業が出来ます。

作業のしやすさを追求
最大130度までの
首振り機能付き、固定も可能

ワンタッチ
ロータリーカプラー付



ホースの先端には
安全のための
ゴム製カプラーブーツ付

特殊ポリエステルブレード入り 総ポリウレタンホース

反発弾性、耐摩耗性に加え、熱に
強い難燃性ホースです。


ガイドローラー使用により
引き出しがスムーズ




一次接続部 (PF3/8")




正面

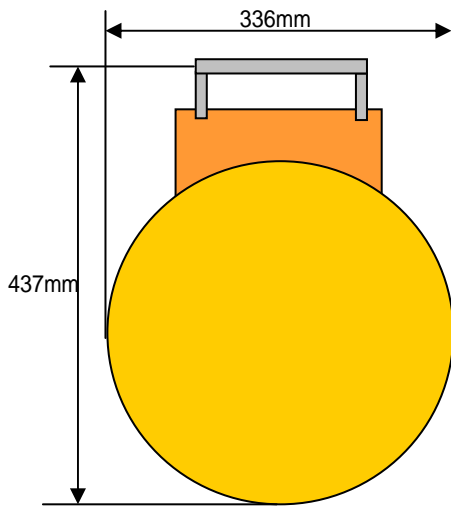

側面

 

取付金具

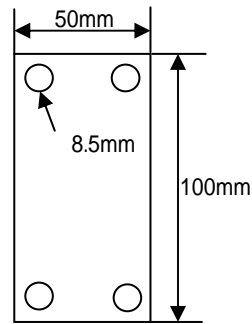

付属品

ハンガー受け固定用六角ボルト(4本)
ワッシャー(4個)
六角ナット(4個)
本体首振り固定用ビス(2本)

ホース口金(1個)
1次側ホース(1本)
プラグカプラ(1個)
エルボ(1セット)

