


# SKソフトブレードホース

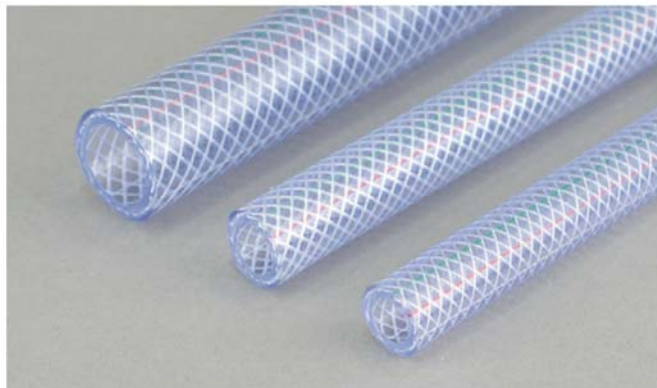

※マークによる解説はP.2を参照

耐圧性と弾力性に優れた産業用ホース。各種機器の配管・補修・延長に。



**材質** PVC、ポリエステル糸

- 品質**
- 構造 / 糸入り二重管ホース
  - 使用温度範囲 / 0~60℃
  - 耐寒性 / 脆化温度-40℃
  - 耐圧性 / 下記の規格表に記載
  - 食品衛生法 (厚生省告示20号) 適合

**用途** 工場設備、機械設備などの配管用として

## SKソフトブレードホース 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力		JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)	最小曲 げ半径	EA品番
				環境温度23℃時	環境温度60℃時						
SB-49D 100B	100mドラム	4×9	クリアー	2.5MPa	1.4MPa	105444	5	44×44×69	36.3	16mm	—
SB-611D 100B	100mドラム	6×11	クリアー	2.2MPa	1.3MPa	105185	4	44×44×69	37.5	25mm	EA124DL-11
SB-8135D 50B	50mドラム	8×13.5	クリアー	1.8MPa	1.2MPa	105208	5	44×44×69	33.3	35mm	EA124DL-12
SB-915D 50B	50mドラム	9×15	クリアー	1.6MPa	1.1MPa	105222	4	44×44×69	32.1	36mm	EA124DL-13
SB-1016D 50B	50mドラム	10×16	クリアー	1.5MPa	1.2MPa	105246	4	44×44×69	34.6	40mm	EA124DL-14
SB-1218D 50B	50mドラム	12×18	クリアー	1.4MPa	1.1MPa	105260	4	44×44×69	39.5	45mm	EA124DL-15
SB-1522D 30B	30mドラム	15×22	クリアー	1.4MPa	0.90MPa	105284	4	44×44×69	34.5	60mm	EA124DL-16
SB-1926D 30B	30mドラム	19×26	クリアー	1.0MPa	0.50MPa	105307	3	44×44×69	31.3	78mm	EA124DL-17
SB-2533D 25B	25mドラム	25×33	クリアー	0.97MPa	0.40MPa	105321	3	44×44×69	38.0	100mm	EA124DL-18



▲50mドラム巻き(12×18)