


# SKジェットホース

多種



※マークによる解説はP.2を参照

## 中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。

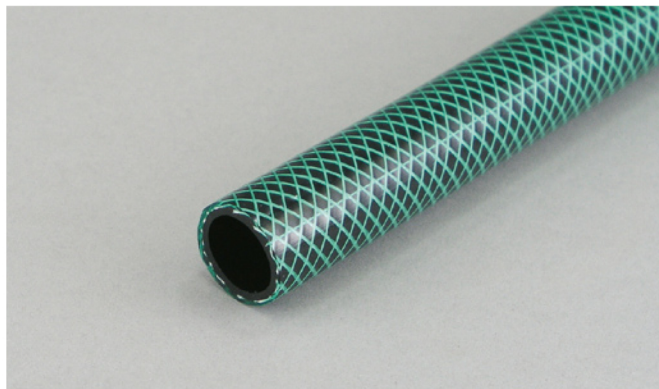

**材質** PVC、ポリエステル糸

- 品質**
- 構造 / 糸入り二重管ホース
  - 使用温度範囲 / 0~60℃
  - 耐寒性 / 脆化温度-38℃
  - 耐圧性 / 下記の規格表に記載

**用途** 家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として



▲50mドラム巻き



▲50mカセ巻き

## SKジェットホース 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力		JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)	EA品番
				環境温度23℃時	環境温度60℃時					
SJ-15195D 50G	50mドラム	15 ※1	グリーン	1.2MPa	0.87MPa	105505	3	42.5×42.5×64	26.1	EA124DL-21
SJ-1823D 50G	50mドラム	18×23	グリーン	0.93MPa	0.70MPa	105512	2	47×47×46.5	22.7	EA124DL-22
SJ-2531K 50G	50mカセ	25×31	グリーン	0.83MPa	0.47MPa	101798	3	—	51.8	EA124DL-23

※1 内径のみ表示