


透明ホース

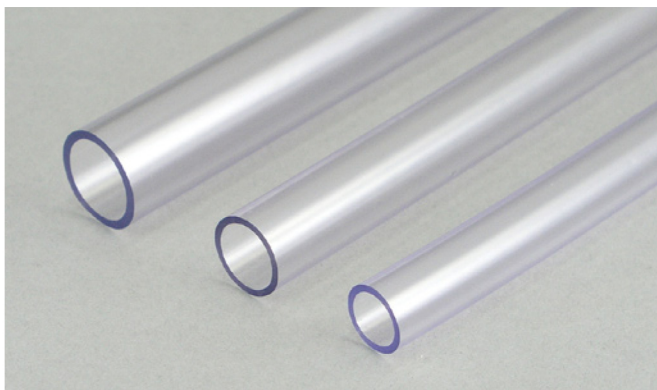

流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。



材質 PVC

- 品質
- 構造／単層管チューブ
 - 使用温度範囲／0～60℃
 - 耐寒性／脆化温度-38℃
 - 耐圧性／**圧力のかかる用途には適しておりません**
 - 食品衛生法(厚生省告示178号) 適合

用途 工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、
農業用散水用具として

透明ホース 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力 (環境温度23℃時)	JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)	最小曲 げ半径	EA品番
TM-35D 100T	100mドラム	3×5	クリアー	1.5MPa	110257	10	47.5×47×40	18.5	16mm	EA124DL-41
TM-46D 100T	100mドラム	4×6	クリアー	0.90MPa	110271	10	26×85.5×51	22.6	19mm	EA124DL-42
TM-57D 100T	100mドラム	5×7	クリアー	0.73MPa	110295	10	26×85.5×51	26.7	27mm	EA124DL-43
TM-58D 100T	100mドラム	5×8	クリアー	0.80MPa	110301	10	26×85.5×51	42.0	24mm	EA124DL-44
TM-68D 100T	100mドラム	6×8	クリアー	0.63MPa	110325	10	26×85.5×51	30.8	34mm	EA124DL-45
TM-69D 100T	100mドラム	6×9	クリアー	0.67MPa	110332	7	41×42×79	35.7	27mm	EA124DL-46
TM-79D 100T	100mドラム	7×9	クリアー	0.47MPa	110363	7	41×42×79	26.4	48mm	EA124DL-47
TM-710D 100T	100mドラム	7×10	クリアー	0.50MPa	110370	7	41×42×79	40.0	33mm	EA124DL-48
TM-711D 100T	100mドラム	7×11	クリアー	0.90MPa	110387	5	41×42×86	39.6	32mm	EA124DL-49
TM-810D 100T	100mドラム	8×10	クリアー	0.40MPa	110394	7	41×42×79	29.3	50mm	EA124DL-50
TM-811D 100T	100mドラム	8×11	クリアー	0.43MPa	110400	5	41×42×86	32.0	38mm	EA124DL-51
TM-812D 100T	100mドラム	8×12	クリアー	0.77MPa	110417	5	41×42×86	43.7	41mm	EA124DL-52
TM-911D 100T	100mドラム	9×11	クリアー	0.33MPa	110424	5	41×42×86	23.3	59mm	EA124DL-53
TM-912D 100T	100mドラム	9×12	クリアー	0.37MPa	110431	5	41×42×86	35.0	43mm	EA124DL-54
TM-913D 100T	100mドラム	9×13	クリアー	0.63MPa	110448	4	43×43×66.5	38.5	42mm	EA124DL-55
TM-1012D 100T	100mドラム	10×12	クリアー	0.30MPa	110462	5	41×42×86	25.3	60mm	EA124DL-56
TM-1214D 50T	50mドラム	12×14	クリアー	0.27MPa	110493	7	41×42×79	22.1	75mm	EA124DL-57
TM-1215D 50T	50mドラム	12×15	クリアー	0.30MPa	110509	7	41×42×79	32.5	67mm	EA124DL-58
TM-1518D 50T	50mドラム	15×18	クリアー	0.25MPa	110530	5	41×42×86	28.1	88mm	EA124DL-59
TM-1821D 50T	50mドラム	18×21	クリアー	0.17MPa	110561	4	41×42×86	26.4	121mm	EA124DL-60



▲100mドラム巻き(3×5)



▲50mドラム巻き(15×18)



▲50mドラム巻き(22×26)



▲50mカセ巻き(25×30)