


※-32は廃番です。

~~EA124GC-32~~、EA124GC-32A (ポリマー樹脂製)

ver.1.1


EA124GC-32F (真鍮製)

ホースカップリング

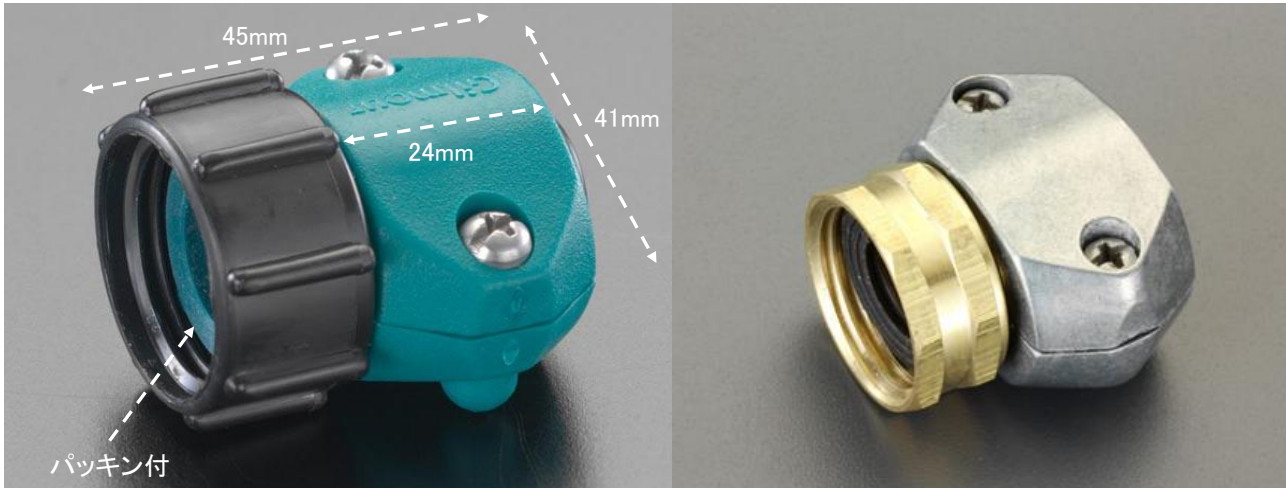


- 適合ホース(内径×外径) 5/8”(15mm)×3/4”(19mm)
- ねじサイズ 3/4”-11.5(ASH)
- ゴム・プラスチックホース用
- パッキン材質 ビニール(内径×外径 17×24.5mm)
- ビスは、ステンレス製の為錆びにくいです
- サイズ 45×41mm

スライベル式の為、ホースがねじれません

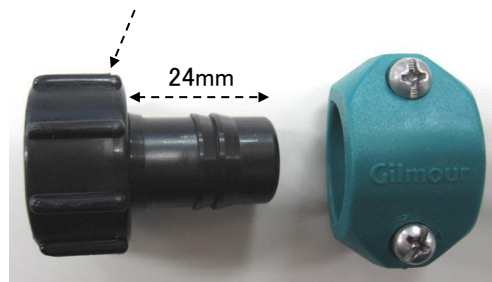

<使用方法>

- ホース先端への取り付けやコネクタ部の破損時の交換に

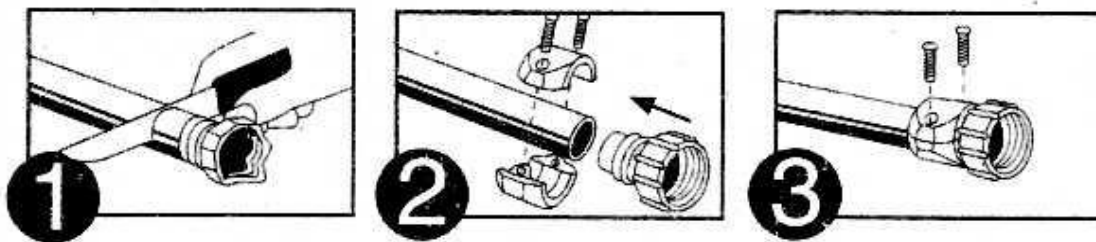

21.Mar.