

使いやすさを追求すると、美しいカタチになる…。 堂々グッドデザイン選定!!

本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。

機能の充実に加え、洗練された曲線美と美しい光沢、重量感あふれる機能美に富んだデザインです。

持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。

ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。

安定感抜群の大型脚ゴム。


巻き取りやすい大型ハンドル。

シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。

全機種に耐寒耐圧0.4MPa(4.0kg/cm²)網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。

散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。また、止水もレバー手元でできて、ムダがありません。どなたでも簡単に使えるデザインもスマートなノズルです。

193

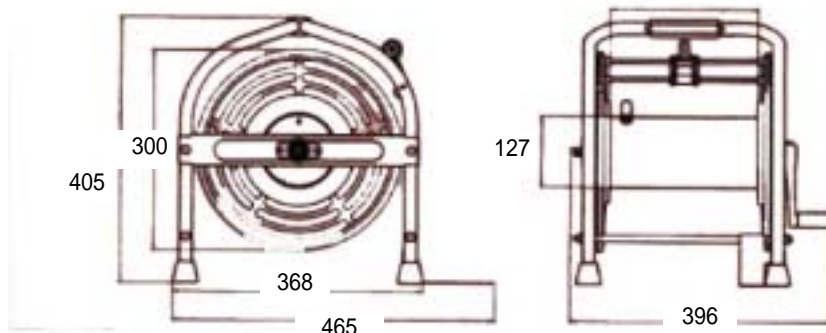

型式	仕様	摘要	重量(kg)
EA124HB-20	20m耐圧ホース付 レバーノズル付	内径15 × 外径20 耐圧ホース付 レバーノズル付 ステンレス製ペダル付	7.1

1.5m一次側ホース(蛇口側ホース)付



注意 水専用です。他の用途に使用しないでください。
仕様、外観は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。