

EA124HD-2B、-3A 散水ホースリール

ホース内径15mm・18mmに使用できます。 **全て廃番になりました**







品番	仕様	サイズ (W×D×H)mm	重量
EA124HD-2B	車輪付	303×421×705	8.2kg
EA124HD-3A	-	405×262×530	7.6kg

●仕様


- ・内径15mmホースを約30m巻き取れます。
- ・材質…鋼、PVC、ポリプロピレン
- ・使用流体…上水道水
- ・使用圧力…0～0.6MPa
- ・付属品…給水ホース2m付きホースドラム、散水用ホース20m、散水ノズル、万能口金、ホースバンド(各1個)、カプラー各3個

●サイズ

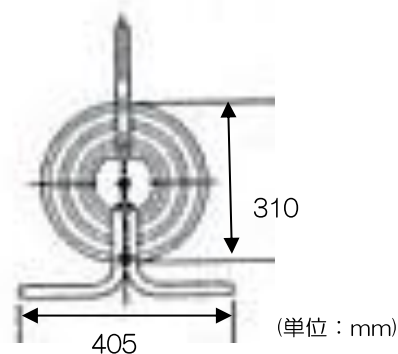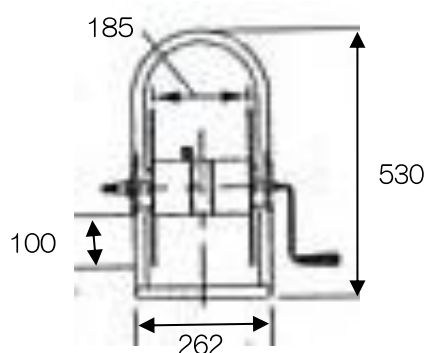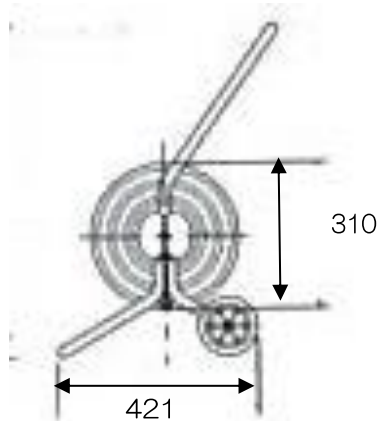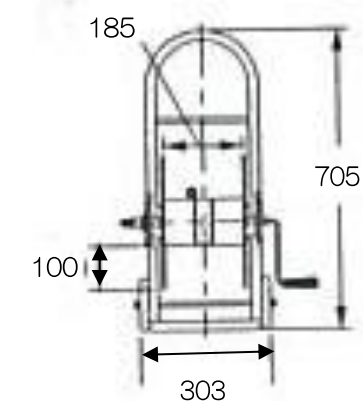

(単位：mm)


●各部名称

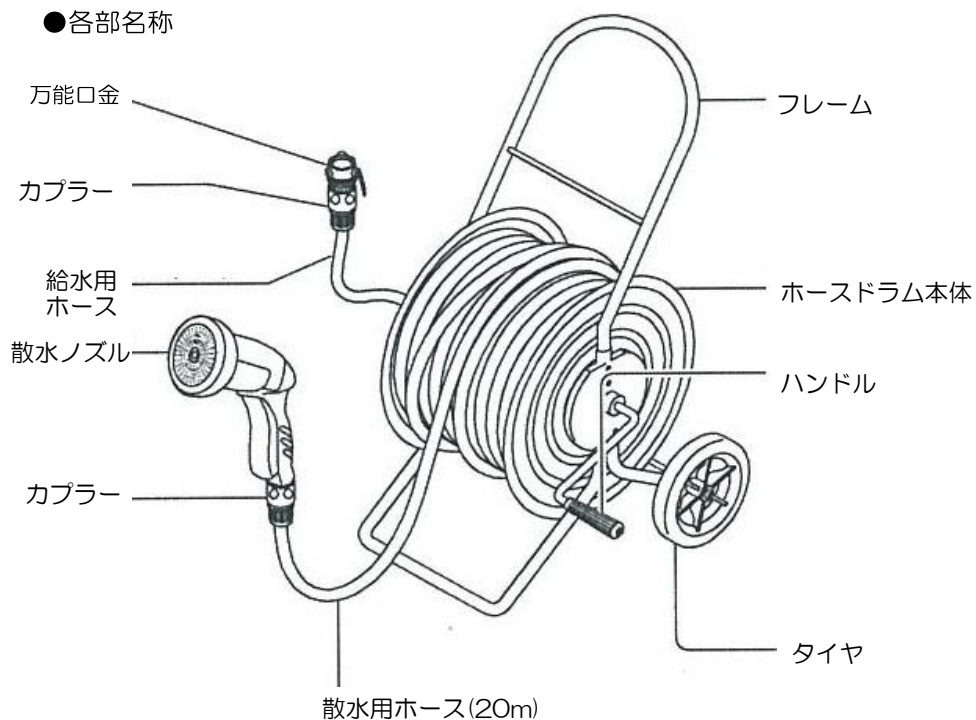

●カプラーの接続と分離



パチッと音がするまでプラグ部に差し込みます。

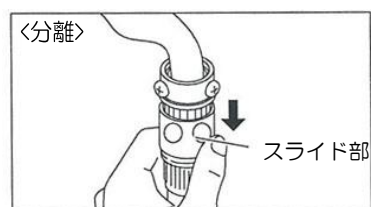

カプラーのスライド部を手で引いて、プラグ部より取外します。

●使用方法(ノズル)

■通水・止水

レバーを握ると通水し、放すと止水します。
レバーを握ってフックを引っかけると、連続散水ができます。
解除する場合は再度フックを握り、フックをはずします。

■水流の切り替え

水流調節ヘッドを回転させることで止水・拡散・直射・ジョウロ・シャワーの切り替えができます。

