

SB5-Q207R

シャロ
SHALLO
BROWN REEL

落ち着いたのあるレトロカラーでお庭を演出
ホースが貼りつかず巻き取りやすい

リール本体が
撥水加工で
汚れをはじく

ロータリーコネクター

ホースのねじれを防ぎます。
ノズルの脱着もできます。

コネクターエルボ

ホースのねじれ・折れグセ
を防ぎます。
ワンタッチで脱着もできるの
で移動・収納に便利です。



ノズルホルダー

ノズルをしっかり固定します。

クイックノズルR

ワンタッチで通水・止水ができ、
通水したまま水流調節できます。
5つの水流が選べます。

糸入り耐圧・防藻ホース

中黒ホースにより紫外線をカット、
藻の発生を抑えノズルの目詰まり
を防ぎます。

蛇口プラグセット

蛇口と給水ホースのつなぎ役。
3本のネジでしっかりと固定し
ます。コネクターでホースの
脱着もできます。

貼りつかない藻の発生を防ぐ中黒タイプ


糸入り耐圧・防藻ホース

摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしの貼りつきを解消しまし
た。引き出し・巻き取り作業をスムーズに行う事ができま
す。また、中黒ホースにより太陽光（紫外線）をカットして、
藻の発生を防ぎ、ノズルの目詰まりを防止します。

5つの水流が選べる多機能ノズル

クイックノズルR

ワンタッチで通水・止水ができ、通水したまま水流調整ができる便利な散水ノズル。
草花にやさしい細かな水流の「キリ」を含め5つの水流が選べます。
ロータリーコネクターによりホースのねじれを防ぎ、ノズルの脱着もできます。

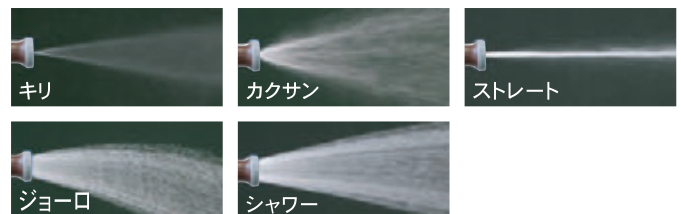

蛇口とホースをワンタッチで脱着できる

蛇口プラグセット

水道蛇口栓と給水ホース（リール）をつなぐ蛇口プラグセット。
JIS B 2061の規格に基づく呼び13タイプの下記の蛇口栓（直径15～18mm）
に取付けできます。
コネクターのスライダーを下げるとう蛇口栓からホースを外せます。



アウターホース

表面に特殊加工をして
おり貼りつきにくく
巻き取りやすい。

内径
15mm

中間補強糸

ポリエステル糸を編み
こんでおり、耐圧性に
優れています。

中黒ホース

紫外線をカットし藻の発生を防ぐ。

品番	製品サイズ (幅×高さ×奥行)	JANコード (4973692)	カラー	散水ホースサイズ		給水ホース 長さ	1台重量 (kg)
				内径	長さ		
SB5-Q207R	30.8×40×34cm	220895	本体/ブラウンメタリック ドラム/ブラウン ホース/ブラック×ブラウン	15mm	20m	1.0m	6.15

※本製品は希望小売価格を定めておりません。



株式会社三洋化成

本社 ● 愛知県海部郡大治町大字花常字円楽寺15番地 TEL (052) 442-1131(代)
FAX (052) 442-1136
長野工場 ● 長野県東御市滋野甲2305番地 TEL (0268) 62-1631(代)
FAX (0268) 62-4042