


EA124KC-3A (20m)  
EA124KC-3 (30m)  
散水ホースリール

給水ホース  
(1m)

通水孔

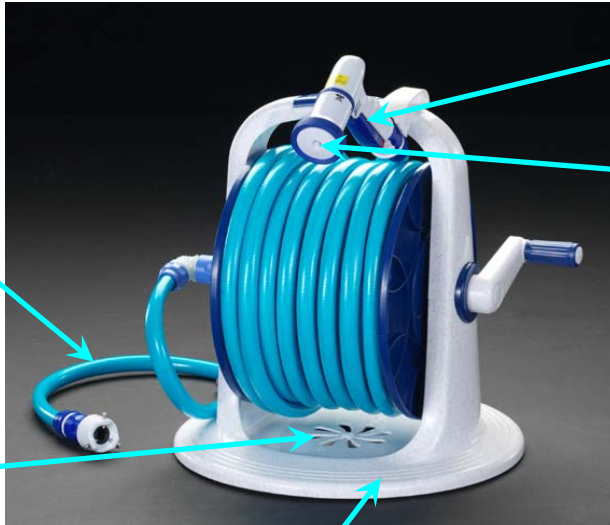

**ロータリーコネクター**

360度回転して、ホースのねじれを防止巻き取りやすい。

**多機能ノズル**

レバーで通水・止水を行うEノズルR。止水を含め6つの水流が選べます。

- ①キリ ②ストレート
- ③ジョーロ ④拡散
- ⑤シャワー ⑤ストップ

**円形ステップ台**

どこからでも踏むことができるのでホースの巻取り、引出し時の足踏台として便利です。

品番	ホース長
EA124KC-3A	20m
EA124KC-3	30m

<仕様>

- サイズ…400×432×400mm
- ホース…スーパー耐圧タイプ（最高使用圧力:0.7MPa以下/常温23℃時）
- ホースサイズ(内径×外径)…15×20mm
- 材質…ホースリール:P.P、ステンレス、鉄、NBR、合成ゴム等  
ホース:PVC、ポリエステル系
- 使用温度…0~60℃
- 適合蛇口外径…φ15mm