
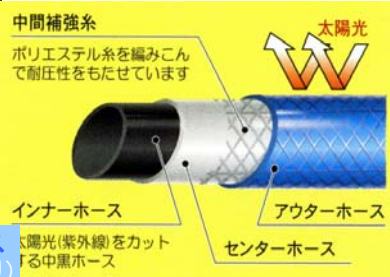


散水ホースリール

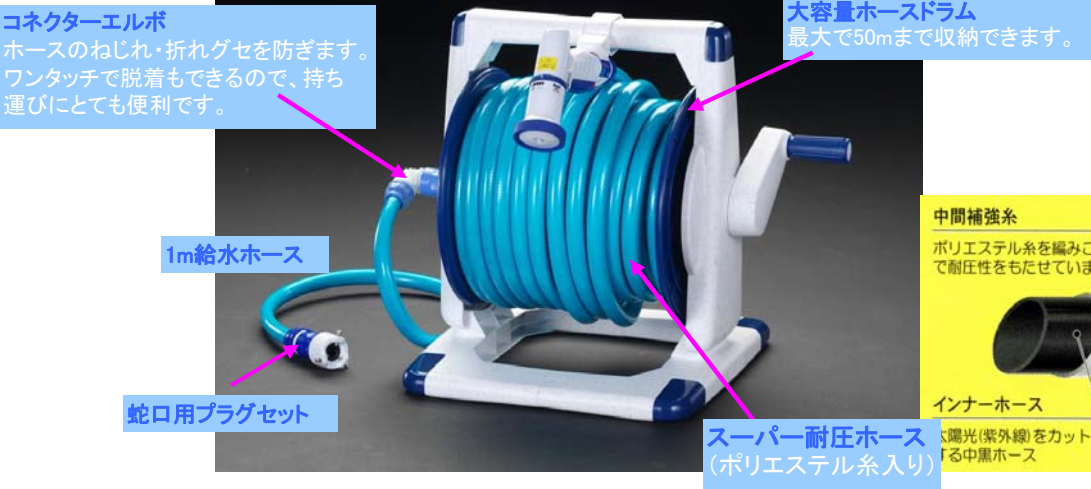

品番	内径 × 外径	ホース長
EA124KC-8	15 × 20mm	30m
EA124KC-9	12 × 16mm	50m

- リールサイズ…376 × 430 × 360mm
- 材質…PP、PVC
- 散水パターン…6種
(霧・拡散・ストレート・ストップ・ジョーロ・シャワー)
- 最高使用圧力…0.69MPa以下
- 適合蛇口外径…φ 15mm