

散水ホースリール

Ver.1.1


コネクターエルボ

ホースのねじれ・折れグセを防ぎます。
ワンタッチで脱着できるので、持ち運びにとても便利です。

大容量ホースドラム

最大で50mまで収納できます。

スーパー耐圧ホース (ポリエステル糸入り)

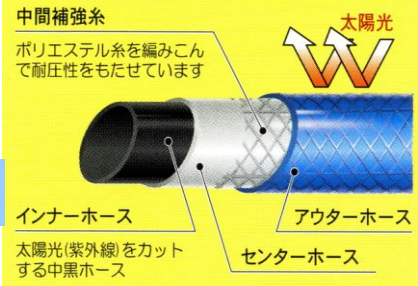

1m給水ホース

蛇口用プラグセット

品番	内径 × 外径	ホース長
EA124KC-8A	15 × 20mm	30m
EA124KC-9A	12 × 16mm	50m

- リールサイズ…376 × 360 × 430(H)mm
- 材質…PP、PVC
- 散水パターン…6種
(霧・拡散・ストレート・ストップ・ジョーロ・シャワー)
- 最高使用圧力…0.69MPa以下
- 適合蛇口外径…φ 15mm

25.Aug.