


ホースローリー

ケルヒャー散水シリーズのホース+大型タイヤ付ホースローリーです。お庭や広い場所でも散水に便利な20mの水道ホース(内径13mm)付き。【ホース長さ】20m、内径13mm、外径16mm

注文番号: 2.645-166.0

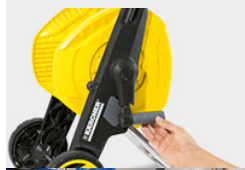

ケルヒャー散水シリーズのホース+大型タイヤ付ホースリールです。お庭や広い場所でも散水に便利な20mの水道ホース(内径13mm)付き。

ホース長さ20m、内径13mm、外径16mm

製品特長

逆止弁付き水道ホース側カップリング

水道ホース(長さ20m)

水道ホース側カップリング

すぐに使用可能

手回し式巻取りハンドル

・ねじれにくいホース

蛇口接続用カップリング

大きなタイヤ

・持ち運びに便利

高さ調節が可能なハンドル

折りたたみ可能

・収納に場所を取らない

製品仕様

製品スペック

本体質量 (kg)

5,35

寸法(長さ×幅×高さ) (mm)

390,0 / 450,0 / 700,0



標準装備アクセサリ&製品機能

- ・給水タンク以外の水源が使用可能
- ・直噴

用途・清掃場所

- ・比較的広い場所や庭の散水に
- ・庭木や草花の散水に
- ・広い庭の散水に
- ・ガーデニング用品やガーデンファニチャーの洗浄に