


## ●特 長

- ・散水半径と角度調整が可能
- ・三脚の脚の先端はスパイク状になっているため、芝生や地面に突き刺して使用の際でも安定しています。



接続ねじ  
3/4" NHメス

スパイク状の脚

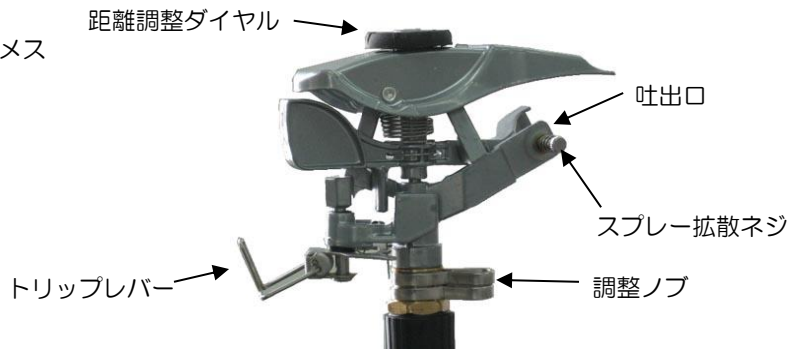

## ●仕 様

- ・高さ…900～1420mm(伸縮式)
- ・散水範囲…最大約540㎡
- ・接続ねじ…3/4" NHメス
- ・重量…2720g

## ●調整方法




- ・トリップレバーと調整ノブ  
調整ノブを回し、希望する回転範囲にセットするとその範囲内をトリップレバーが往復します。



- ・スプレー拡散ネジ  
指でネジを回すことにより、水量を調整できます。




- ・距離調整ダイヤル  
MAXからMINの目盛が付いています。希望する目盛にセットしてください。

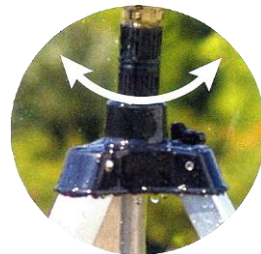

- スプリンクラーのヘッド部分はネジ止式になっています。ネジを緩めることによりヘッドの向きを簡単に変更することができます。

■ホース接続例

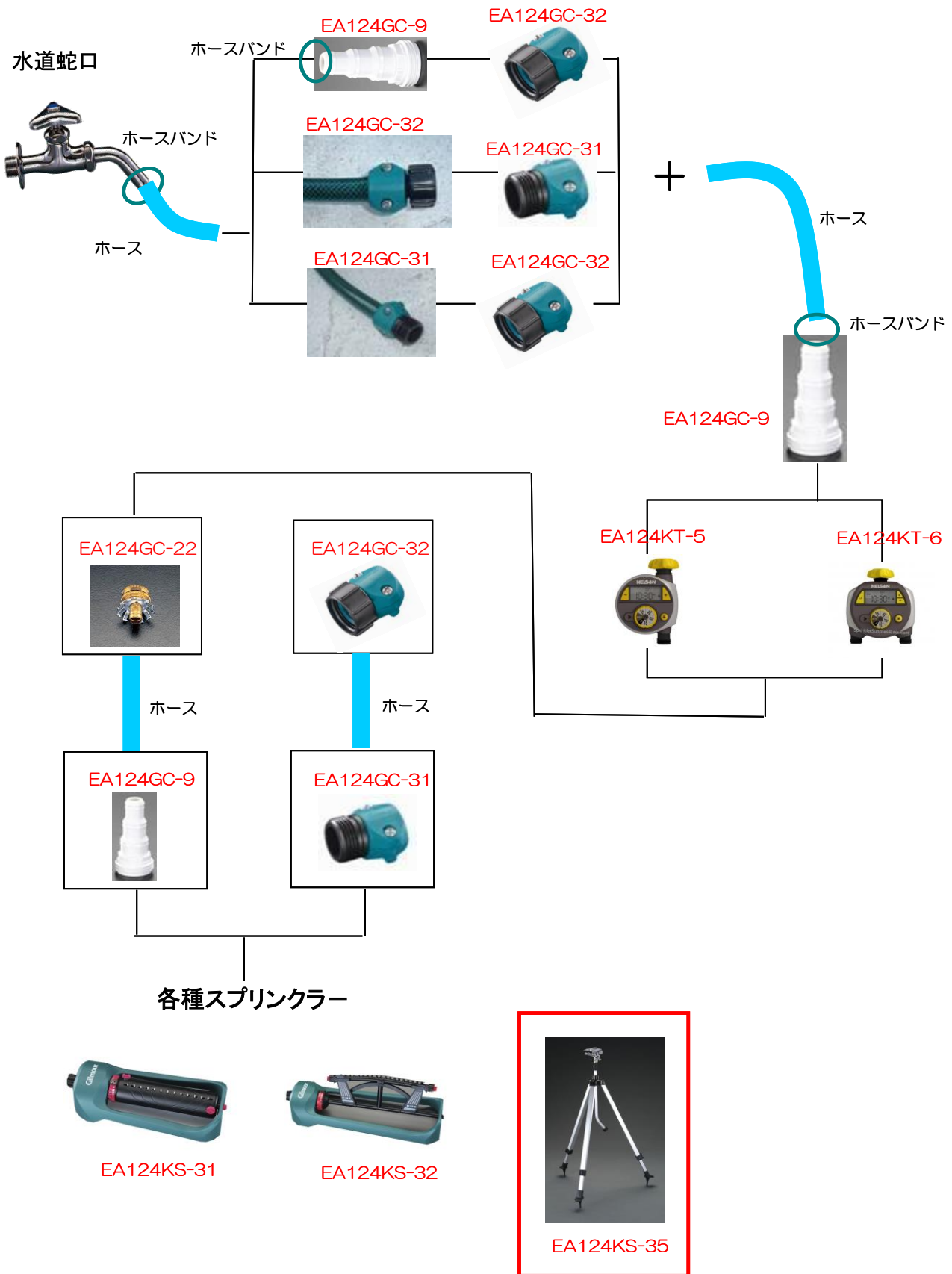

※本品はアメリカ製で、ねじサイズは3/4" NHメス、オスとなっております。  
日本製のねじが合わない場合があります。上のようなコネクター類をお使いください。