


EA124KS-36 [三脚付]スプリンクラー 取扱説明書 Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆仕様

- 三脚伸長…1130mm、縮長…875mm
- 接続ネジ…3/4”-11.5(ASH)メス
- 使用圧力…0.4MPa
- 散水範囲…最大約 790㎡

◆各部名称

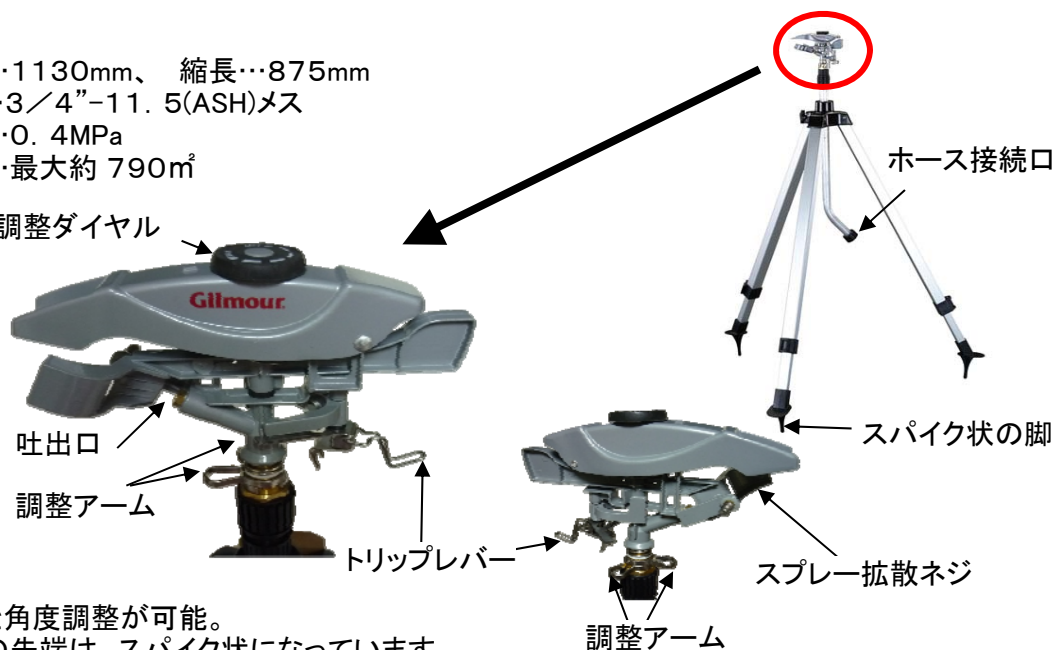

◆特長

- 散水半径と角度調整が可能。
- 三脚の脚の先端は、スパイク状になっています。
芝生や地面に突き刺して使用すると、安定性が上がります。

◆調整方法

- 散水角度を決める



トリップレバーと調整アーム

調整アームを回し、希望する回転角度にセットするとその範囲内をトリップレバーが往復します。
360° 回転させる時は、トリップレバーを上留めて下さい。



- シャワーの調節(噴霧～散水)



スプレー拡散ネジ

指でネジを回すことにより、
噴霧から散水まで調整できます。


- 散水距離の調節



距離調整ダイヤル

MAXからMINの目盛が付いています。
希望する目盛にセットしてください。

○散水方向の調節

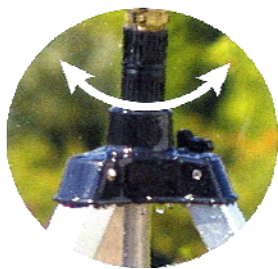

スプリンクラーのヘッド部分はネジ止式になっています。
下のネジを緩めるとヘッドの向きを簡単に変えることができます。

◆高さ調節

脚元にバルブが付いています。
反時計方向に緩め、本体を上下させて下さい。
また、脚下にはレバーが付いています。
左側に起こすと解除され、脚が伸び、
倒すとその位置で固定されます。
平らでない地面の上に設置する時に有効です。



◆接続例



+



+



EA124LB-11A
EA124LB-12
EA124LB-13Bなど

EA124DN-10
EA124DN-30

本体

改造はしないでください。



- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

14.Dec.