

EA124LA-121-121P (フォームスプレーガン)取扱説明書

Ver 1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



注意

- オープンエリアで使用して下さい。
- 電源や出力部に使用しないで下さい。電気ショックを起こします。
- フォームスプレーガンは使用后、必ず洗浄して下さい。
- ボトルはまっすぐに立てて使用して下さい。
- 洗剤等は使用する前に、その製品の取扱説明書をよく読んで下さい。

仕様

- ・ EA124LA-121Pはプラグ付
- ・ 適応水道圧…0.28~0.63MPa
- ・ タンク容量…0.8ℓ
(水:350mℓ、洗剤:450mℓ)
- ・ タンク材質…プラスチック
- ・ タンクサイズ…105×124×123(H)mm
- ・ 接続ねじ…3/4”NHメス
- ・ 重量…307g

各部名称



使用方法

- 1、ボトルの側面に目印があります。洗剤(SOAP)、続いて水(WATER)を各目印まで入れ、ホースに本機を接続します。(低圧の方がより割合が均一で、多く泡が出ます。)
※ 本機が推奨する洗剤と水の割合がベストですが、泡の状態は使用する洗剤や希釈によって変化します。
好きな自動車用洗剤を選んでベストに作用するかを調べて下さい。

- 2、トリガーを引き自動車の上から下へ噴射して下さい。
(作業に応じてノズル先端を回転させて下さい。)(A図参照)
※ 泡が取り囲み、表面の汚れを柔らかくします。
部分汚れはブラシかスポンジで落して下さい。




A図

- 3、ノズルグリップ(B図参照)で泡を洗い流す。
 - ・ スライドロックを矢印の方向にスライドさせると解除し、タンクを持ってトリガーを反時計方向に45°回すと外れます。(C図参照)
 - ・ 取付け時は溝に合わせてはめ、時計方向に45°回しスライドロックを掛けて下さい。(D図参照)※ 洗い流す時は泡の乾燥を防ぐ為に車の屋根の方から水を流して下さい。



B図

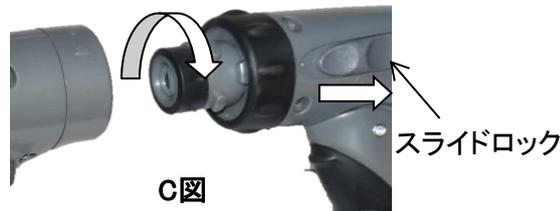

C図



D図



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

15. Dec.