

# EA124LA-123・EA124LA-123P(ウォッシュジェットガン)取扱説明書

Ver 1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。




## 注意

- 電源や出力部に使用しないで下さい。電気ショックを起こします。
- 製品は使用后、必ず洗浄して下さい。
- 洗剤等は使用する前に、その製品の取扱説明書をよく読んで下さい。

## 仕様

- ・品番EA124LA-123Pはプラグ付
- ・全長…870mm
- ・接続ねじ…3/4”NHメス
- ・重量…307g

## 各部名称

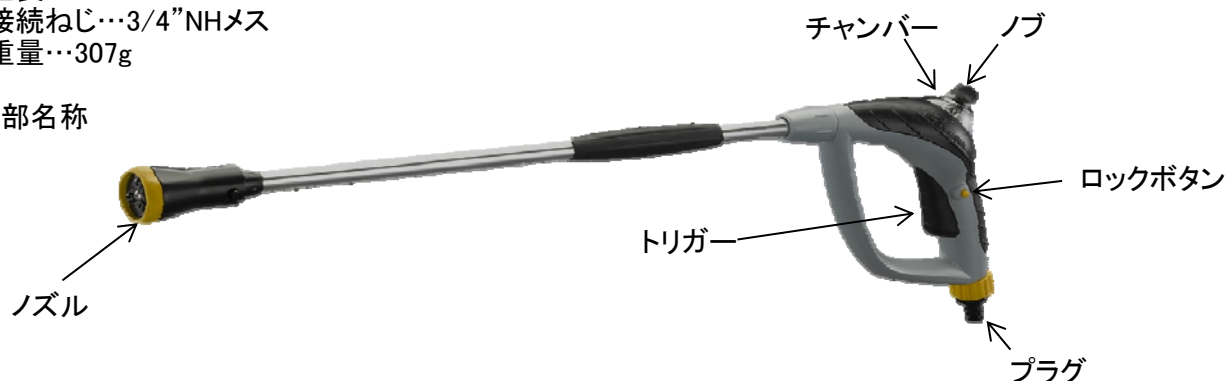

## ◆ ノズルの取り付けとスプレーパターンの切り換え方

- 1) ノズルを差し込み、手前に引きながら時計方向に回してロックして下さい。(図1・図2)
- 2) 先端の黄色のリングを回すとスプレーパターンが切り替わります。(図3)  
スプレーパターンは「ファン」「ジェット」「アングル」の3パターンに切替可能です。




## ◆ 使用方法

- 1) チャンバーに洗剤を入れる。
    - ① ノブを押さえながら反時計方向に回して、ノブを外します。
    - ② 洗剤をチャンバーに入れます。
    - ③ ノブを押さえ時計方向にロックするまでノブを回します。
- ※ 食器用洗剤等は使用を避けて下さい。シミが残ったり、商品を傷める原因となります。



- 2) ホースをプラグに差し込みます。
- 3) 自動車に付いたほこり等を水で洗い流します。  
ノブを④(SOAP)から⑤(RINSE)に回し(右図参照)、  
トリガーを引くと水のみが噴射されます。
- 4) ノブを④(SOAP)の位置に戻し、  
トリガーを引いて洗剤を噴射します。  
部分汚れはブラシやスポンジで落として下さい。
- 5) ノブを⑤(RINSE)に合わせて、洗剤を水で洗い流してください。

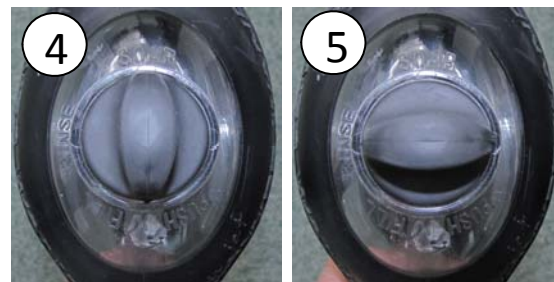

◆ トリガーロックの使用法

トリガーを引いてロックボタンを押すと、トリガーがロックされ噴射し続けます。  
再度トリガーを引くとロックは解除されます。



◆ 保管

洗剤を抜き、各部の洗剤を水道水で洗い流し、乾燥させて保管して下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来す場合があります。