

# スプレーノズル

豊富なバリエーションの中から用途に合ったものをお選び下さい

※スプレーノズルの接続ねじサイズは全て…**3/4"NHメス**です。

アメリカ製のねじのため日本製カプラー等に合わない場合があります。  
**BSPコンバータ(EA124GC-7)**のご使用、または接続例をご参考ください。

EA124GC-7  
 オス: 3/4"NHオス  
 メス: 3/4"G



日本のねじに合わせるアダプターです。

## スプレーパターン設定タイプ

### EA124LA-6 [7パターン]

(コーン/シャープ/フル/シャワー/ジェット/フラット/ミスト)



### EA124LA-32(廃番) [10パターン]

(センター/シャワー/ジェット/垂直/ミスト/フル/ファン/コーン/アングル/フラット)  
 ●クロムメッキボディ



### EA124LA-49A(廃番) [8パターン]

(ジェット/フラワー/スイープ/ガーデン/リンス/シュラブ/クリーン/ソフトウォッシュ)  
 ●握りやすいクッショングリップ



### EA124LA-62A(廃番) [8パターン]

(ジェット/フラワー/スイープ/ガーデン/リンス/シュラブ/クリーン/ソフトウォッシュ)  
 ●握りやすいクッショングリップ



スプレーパターン	
センター	シャワー
ジェット(ストリーム、シャープ)	バーチカル
ミスト	フル
ゾーカー	コーン
アングル	フラット(ファン)


### EA124LA-66(廃番)

●握りやすいカーブ設計



### (接続例)

他の接続例も3ページ目に載せています。

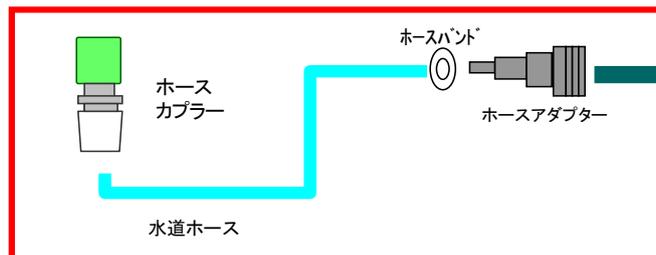

スプレーノズル

部分 ウォーターホース(アダプター付)  
 EA124DN-10、-30

水量・水圧 調整タイプ

**EA124LA-14**

- グリップを回して噴霧から直射まで水量調整可能。
- 握りやすいラバーグリップ
- ヘビーな洗浄作業にも使用できます。



**EA124LA-47(廃番)**

- グリップを回し水量調整
- 握りやすいカーブ設計グリップ



**EA124LA-46(廃番)**

- コーン/シャープ/フル
- 水量調整
- 超頑丈構造(消防ホース仕様)
- 冷温水対応
- 5/8" (16mm)以上のホース使用をお勧めします。



**EA124LA-50**

- バルブで水量調整
- 金属ボディ
- クッション付きグリップ



**EA124LA-51**

- コーン/シャープ/フル
- 水量・水圧調整
- レバーでON/OFF
- 大きく握りやすいグリップ



**EA124LA-48(廃番)**

- 握りやすいクッショングリップ
- 手元を固定しやすいハンドループ付き



**EA124LA-61(廃番)**

- 握りやすいカーブ設計
- 回して直射・拡散



(直射)



(拡散)



**EA124LA-13A**

- 漏洩防止のパッキン付
- 材質…亜鉛ダイカスト、ステンレススプリング



**EA124LA-7B**

- 温水使用可能
- 水量調整により直射噴霧が可能



