

# EA124LB-9A、-11A 万能口金

蛇口につける



材質...POM  
流路内径...9mm

品番	適合水栓	重量
EA124LB-9A	呼13	39g
EA124LB-11A	呼20	43g

## 特長

- ・カプラーのついたホースと接続して使用できます。
- ・別途、ホースカプラー(EA124LC-11A)で内径11mm、15mmのホースに、ホースカプラー(EA124LC-10A)で内径18mmのホースに使用できます。
- ・角型や特殊な形状の吐水口には、EA124LB-11Aをお使いください。

## 取付方法

- ・吐水口への取付方法




- ・カプラーとの接続と分離

〈接続〉



万能口金のついた水栓にパチッと音がするまで差し込みます。

〈分離〉

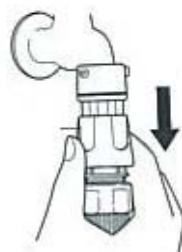

カプラーのスライド部をつまみ、矢印の方向に引くとはずれます。