

EA124LC-12A

ホースカプラー

ホースをつなぐ



カチッとワンタッチ！


仕様

- ・材質...ポリプロピレン
- ・流路内径...9mm
- ・使用圧力...0 ~ 0.6MPa
- ・適合ホース径...内径：11 ~ 15mm
外径：16 ~ 20mm
- ・ノズルなどを接続すると通水、はずすと止水します。

●接続例

EA124LA-20A

EA124LC-12A

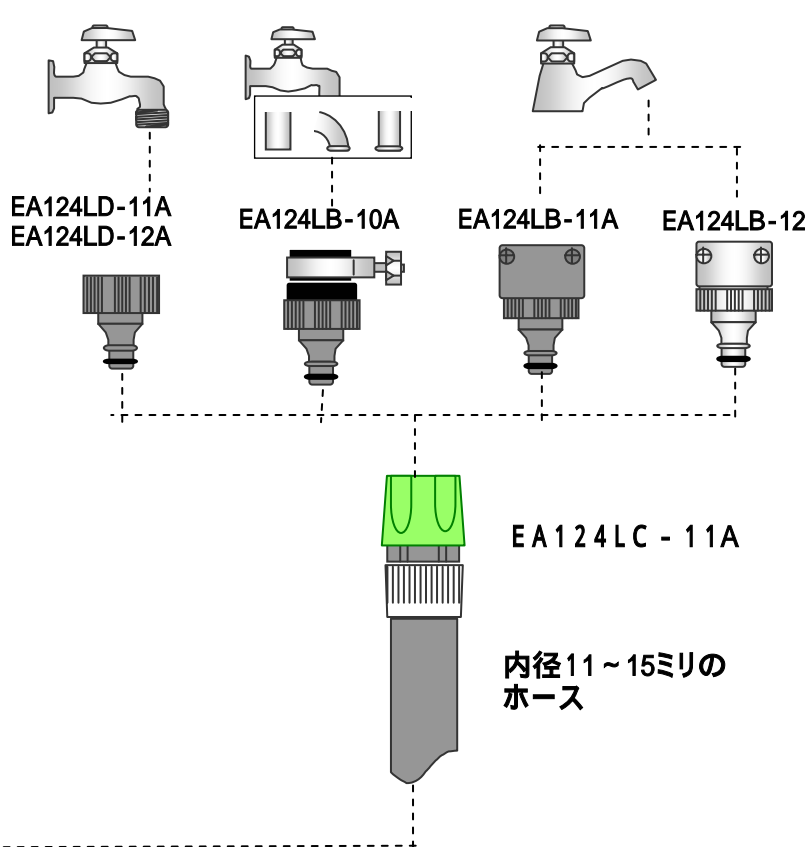

取付方法

●ホースの取付方法

