

廃番 EA124LR-1 ~~設置型散水用タイマー~~
 廃番 EA124LR-2A ~~移動型散水用タイマー~~
 EA124LR-1A EA124LR-1、EA124LR-2A用カバー（凍結防止用ではありません）
 ※EA124LR-2AはEA124LR-1に移動型スタンドがプラスされた商品です

<EA124LR-1、-2A共通仕様>


プログラム機能	毎日・1日間隔・2日間隔・7日間隔(4パターン)
作動水圧	0.1MPa～0.5MPa
通水流体	水(上水道水)
流体温度	0°～40℃
散水時間	1分～60分 手動灌水:30分
散水回数	1日1回または2回(6・9・12時間後)
使用乾電池	1.5V単3アルカリ乾電池×4個
取付ねじ	G1/2

- 電池(別売)が有効な間は、あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します
- 本体下部のねじ口金を外すとG3/4ねじで接続できます
- 破損防止のため、凍結の可能性がある環境では使用しないで下さい
- 屋内には絶対に設置しないで下さい
- 土中(散水栓ボックスなど)、地表近く(地面から30cm以下)、横向き、逆向きには取付ないで下さい

<EA124LR-1性能>

水圧(MPa)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
水量(L/分)	12.7	21	25.8	30.3	34.5

※水量は参考値です

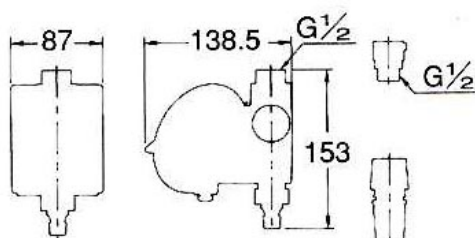

EA124LR-1A取付図




取付例




<EA124R-2A性能>

水圧(MPa)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
水量(L/分)	10.1	16.8	20.2	24	27

※水量は参考値です

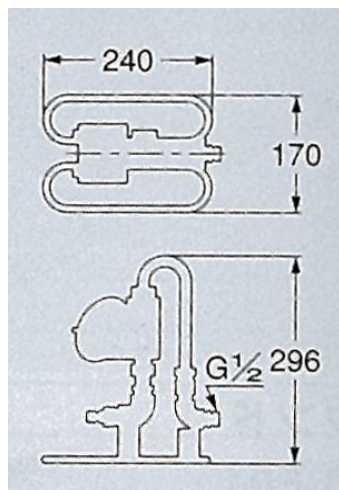

《取付例》

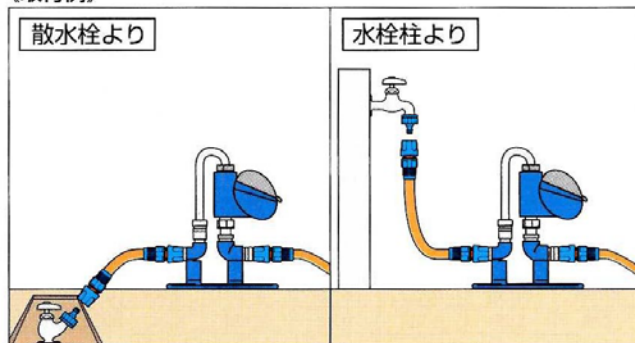

取付例

