


自動水やりタイマー

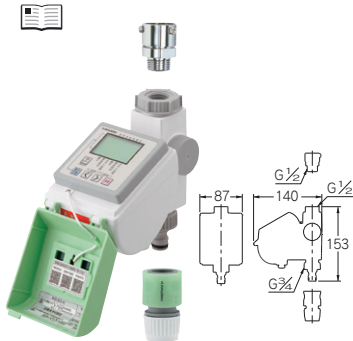

ソーラー発電灌水コンピューター

502-340 ¥41,000 20/-

- 501-401雨センサーが接続できます。
- 電池は別売



《502-340、502-343の仕様》

水やり日の間隔	曜日単位で設定可能
水やり回数	2回/日まで
1回の水やり時間	自動水やり・手動水やりともに 1~30分(1分単位)、 30~90分(10分単位)、 2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定 (出荷時は30分)
使用流体	上水道水
使用圧力	0.1~0.5MPa
使用水温	1~40℃
太陽電池	6.0V/0.25W
満充電時間	2時間(日照時最大)
バックアップ電源	1.5V形単3形アルカリ乾電池4個 (交換目安3年)


《502-340の性能表》 ※性能は参考値

水圧(MPa)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
流量(L/分)	12.2	17.8	22.1	25.2	28.4

《502-343の性能表》 ※性能は参考値

水圧(MPa)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
流量(L/分)	11.6	16.8	21.1	23.9	26.7

NEW

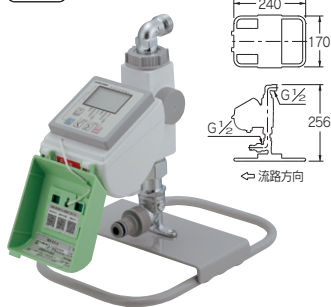

移動コンピューター(ソーラー発電式)

 
502-343 ¥49,000 -/-

- ブレードホースなどで簡単に灌水コンピューターが設置・収納できます。
- 土中には取付けないでください。
- 501-401雨センサーが接続できます。
- 電池は別売



⚠凍結の恐れがある場合は、配管または水栓からコンピューター本体を外し、ホースを抜いて、本体から水を抜いてください。
注意 内部の水が凍結しますと、製品が破損します。


ストレーナー



ストレーナー

575-907 ¥2,000 10/-

 - 材質 POM
- 灌水用末端散水器具のゴミ詰まりを防止
- 小規模灌水用
- パッキン付き




ストレーナー P

575-909 ¥4,100 5/-

- 材質 POM, PP
- 灌水用末端散水器具のゴミ詰まりを防止
- 小規模灌水用
- ホースにワンタッチで接続できます。

ストレーナーと各種ホースの接続例

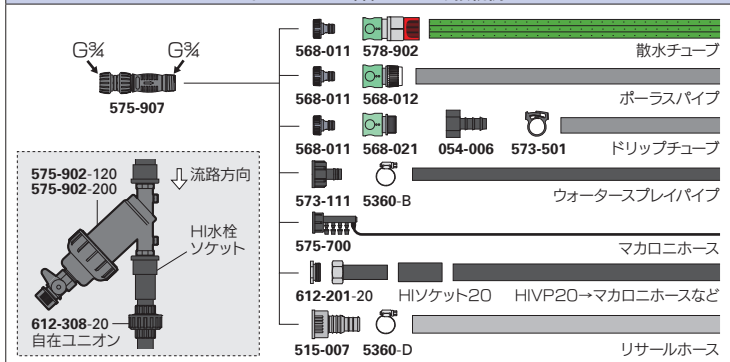

ブッシング 13×20 J

568-018 ¥280 50/-

- 材質 PP
- 取付ネジG1/2(内ネジ)×G3/4(外ネジ)
- パッキン付き



Y型ストレーナー(コックつき)

575-902-120 ¥9,300 -/-
575-902-200 ¥9,700 -/-

- 材質 PP
- 灌水用末端散水器具のゴミ詰まりを防止
- キャップを外し、先端のコックを開いて内部のゴミを取除けます。
- 中・大規模灌水用
- ◆品番のうしろはメッシュ

Y型ストレーナー



➔ 12章 P.780

1 水栓金具

バス
キッチン・洗面
単水栓

2 水栓部材

水栓取付用部品
水栓本体用部品
パイプ・先端器具

3 止水栓・バルブ

止水栓
分岐器具
バルブ

4 配管継手

樹脂管・フレキ管
配管継手①
配管継手②

5 配管資材

工場配管部品
配管副資材
各種工具

6 共通部材

給排水配管材
アクセサリ
ナビゲーター

7 洗面・手洗

排水管 選択式
排水管セット
洗面排水部品

8 トイレ

便器
トイレ配管
タンク部品

9 排水・通気

床排水
洗濯排水
通気器具

10 バス

シャワー
浴室部品
追焚配管

11 キッチン

キッチン
排水器具
排水器具

12 ガーデン

屋外配管器具
散水器具
灌水器具

参考資料

ご注意とお願い
索引