


## コイルホースCHシリーズ

単位 mm

一般タイプ

材質：ウレタン樹脂 両端に袋ナット(G1/4)付 常用圧力：0.7MPa  
プラグ付

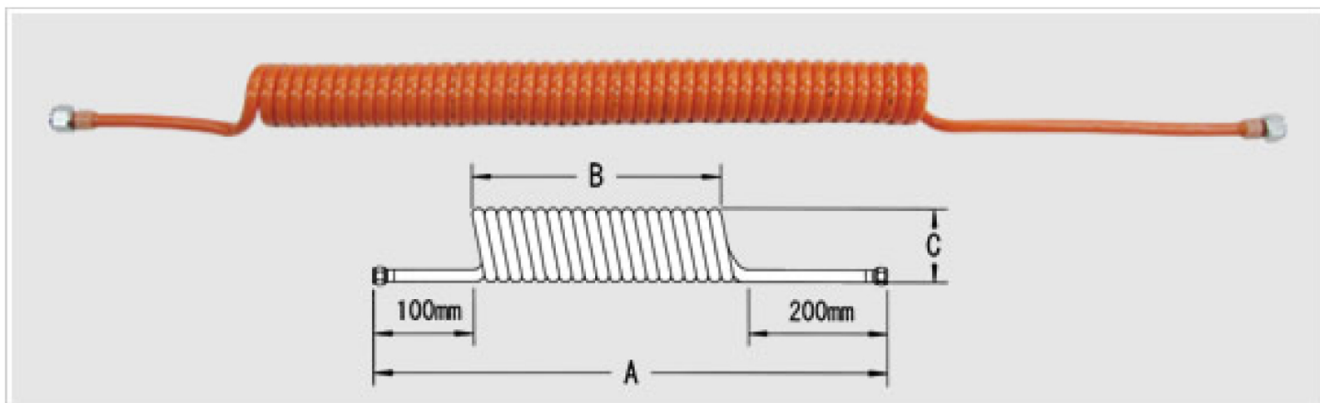

規格	ホース 吊下げ長	通常 使用範囲	最大 使用範囲	ホース サイズ	A	B	C	コイル 巻数
CH 300 EA125BL-3	690	1800	2400	5×8	540	240	38	27
CH 500 EA125BL-5	950	3000	4000	5×8	710	410	38	47
CH 700 EA125BL-7	1370	4200	5600	5×8	880	580	38	67
CH 1000 EA125BL-10	2700	7000	9000	5×8	1020	720	45	87