


# コイルホース CHシリーズ

ホース色 オレンジのみとなります。

一般タイプ

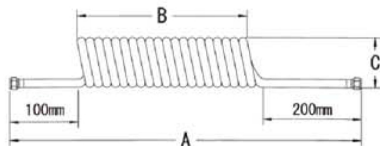

規格	EA品番	※ホース吊下げ長	楽に伸ばせる長さ	これ以上伸びない長さ	ホースサイズ	A	B	C	コイル巻数	袋ナットネジ部	常用圧力	破壊圧力
CH300	EA125BL-3	690	1800	2400	8×5	540	240	38	27	G1/4	0.7MPa	2.7MPa
CH500	EA125BL-5	950	3000	4000		710	410		47			
CH700	EA125BL-7	1370	4200	5600		880	580		67			
CH1000	EA125BL-10	2700	7000	9000		1020	720	45	87			

※ホース吊下げ長とは・・・ホースを吊り下げた状態で測った寸法となります。

解説 コイルホース規格は、コイル状に加工する前の直線に伸ばした長さです。CH500であれば、加工前の寸法は500cm (5M) となります。

コイルホース使用材質

- 本体 ウレタン樹脂 PU
- 部品 黄銅棒 C3604(クロームメッキ)  
ポリアミド ナイロン12