

ウレタンコイルチューブ (UKシリーズ)

Urethane Coil Tubes (UK)

- U-フレックス(U-9500)をコイル状に加工していますので、柔軟性に優れ接続部への無理がかかりません。
- 伸縮配管に最適で、縮んだ時でもチューブの垂れがありません。
- マルチタイプも有りますので、多点配管も可能です。
- PTMGポリウレタンを使用していますので、水配管にも使用可能です。
- 色配列が自由に選べ、配管の識別が容易に行えます。
- その他、お客様のご要望に応じカスタマイズいたします。

- U-Flex (U-9500) series being processed coil-shaped, it is superior for flexibility and no force for the connected part.
- Suitable for flexible piping, it is not dangled at shrinking.
- The multi-type(2 or 3 cores) enables the tube to be used for multi-core piping.
- PTMG polyurethane enables the tube to be used for water piping.
- Color arrangement selected at your, the identification for it can be made easily.
- We customize the tube on your request for others .



型番表示方法

How to Designate

UK-403-


チューブ外径
Outside Diameter

色 Color

※黒色については無記号でご指定下さい。
Please do NOT specify color when
you would like to order black.

品名
Part Number

本数
the number

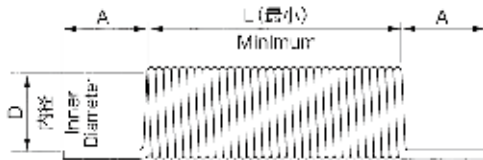

型番及び性能表

Designation and Performance Table

本表は23℃に於ける値を示す。Values at 23℃

型番 Model No	チューブ外径×内径 Outside×Inside Dia.of tube mm×mm	本数 No.of.Pcs. 本数	コイル寸法 Coil Size			製品重量 Mass of product g/本	使用延長 Working extension m	色 Color								
			A	D	L			白 PureWhite PW	黒 Black	透明 Natural N	赤 Red R	青 Blue BU	黄 Yellow Y	緑 Green G	橙 Orange O	
EA125DE-1	UK-401	4×2	1	100	22	200	52	1.2	☆	●	☆	★	★	★	★	★
EA125DE-4	UK-402	4×2	2	100	22	200	56	0.6	☆	●	☆	★	★	★	★	★
	UK-403	4×2	3	100	22	200	87	0.5	☆	●	☆	★	★	★	★	★
EA125DE-2	UK-601	6×4	1	100	22	250	70	1	☆	●	☆	★	★	★	★	★
EA125DE-5	UK-602	6×4	2	100	22	250	77	0.6	☆	●	☆	★	★	★	★	★
	UK-603	6×4	3	100	22	250	120	0.5	☆	●	☆	★	★	★	★	★
EA125DE-3	UK-801	8×5	1	100	27	300	159	1	☆	●	☆	★	★	★	★	★
EA125DE-6	UK-802	8×5	2	100	27	300	157	0.6	☆	●	☆	★	★	★	★	★
	UK-803	8×5	3	100	27	300	270	0.5	☆	●	☆	★	★	★	★	★

※標準色は○ 受注生産色 ☆
Standard ○ Production on order ☆